

FP MONO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



省エネ 非常灯 (長寿命,

- **DIN EN 60598-2-22** に準拠して開発・使用)
- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 片側へのビーム方向
- 5 W 電源

バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm²

一般注文データ

注文番号	2815480000
種別	FP MONO DC RC MF MA SP
GTIN (EAN)	4064675303565

FP MONO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	104 mm	奥行き (インチ)	4.094 inch
高さ	61 mm	高さ (インチ)	2.402 inch
幅	238 mm	幅 (インチ)	9.37 inch
正味重量	635 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

一般データ

LED 動作耐用年数	> 50.000 h	LEDモジュールの形状	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
サージ電圧カテゴリー	II	シリコン	いいえ
ハロゲン	いいえ	ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²
保護度合い	IP67	保護等級	II
光度	6,000 cd	加速度の振幅	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	F	取り付け位置、取り付け通知	任意
取り付け方式	磁石	定格電圧	24 V
導体断面積、最小	0.5 mm ²	導体直径、最大	2.5 mm ²
小電流	393 lm	振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定
接続方式	固定の極数を持つプラグイン丸型コネクタ	汚染度	2
淡色 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	短絡保護	はい, 内部
絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/ PE)	耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル
高さ	≤ 3000 m		

IEC 60598-1に準拠した公称データ

入力電圧	20...60 V DC	公称出力	5 W
定格電流	20 mA		

分類

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

FP MONO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E345151

ダウンロード


カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

FP MONO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

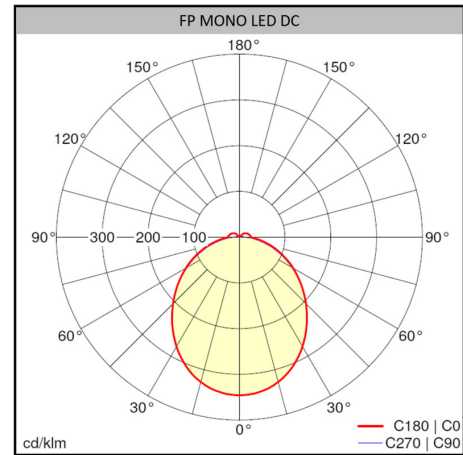

FP MONO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RC-分電器



H分電器：

H分電器は汎用性とIP68保護等級を特徴とし、4つの極が搭載されています。

一般注文データ

種別	RC D 4/4P
注文番号	2819550000
GTIN (EAN)	4064675591290
数量	

DCコネクタ



DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

一般注文データ

種別	RC F P2 M20 SP
注文番号	2860640000
GTIN (EAN)	4064675576655
数量	

種別	RC M P2 M20 SP
注文番号	2860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
数量	

FP MONO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ



一般注文データ

種別	PC RC F
注文番号	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
数量	
種別	PC RC M
注文番号	2820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
数量	