

THM PV EL 90 RT 30M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

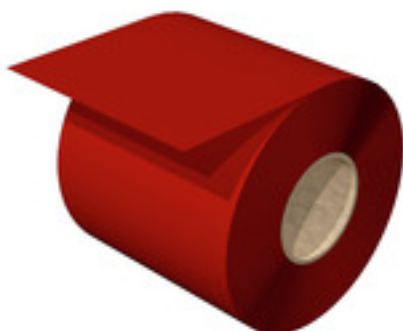

紫外線は、屋外使用において高い応力と老化を引き起こします。

当社の新型 THM PV ラベルはこれらの影響に耐え、屋外使用にとっても良く耐えることができます。

小型設計のパッケージは、当社の TABPACK-PV が挙げられます。これらは印刷警告ラベルで、専門的な太陽光発電所での基本設備の一部となるものです。

一目でわかるメリット：

- ISO DIN EN ISO 4892-2 : 2013 table 3 に準拠、手順 A サイクル 1、5000 時間で抵抗テスト済の耐候性
- M-Print® PRO での個別ラベリング
- THM MultiMark による、簡単な高速印刷

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ、デバイスマーカ、90 x、赤色
注文番号	2817430000
種別	THM PV EL 90 RT 30M
GTIN (EAN)	4064675322740
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.004 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.543 inch
長さ	30,000 mm	長さ (インチ)	1,181.1 inch
正味重量	290 g		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
ハロゲン	はい	動作温度範囲、最大	-50 °C
動作温度範囲、最小	110 °C	印刷文字	非搭載
接着剤	ポリアクリレート接着剤	材質	ビニールフィルム
色	赤色	長さ	30,000 mm

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい
------	----

装置マーカー

ハロゲン	はい
------	----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


ホワイトペーパー	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
カタログ	Catalogues in PDF-format

THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

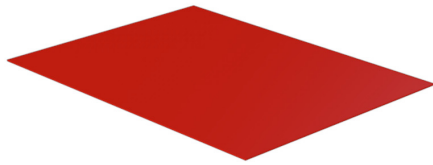


THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK

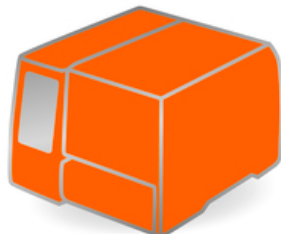

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115
注文番号	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	2005040000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	

THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ...
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück