


AEB 35 SCL/1 V0 TGY DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

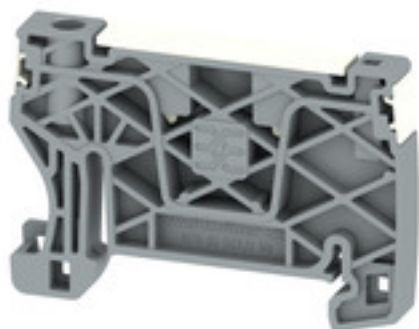www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, エンドブラケット
注文番号	2817770000
種別	AEB 35 SCL/1 V0 TGY DL
GTIN (EAN)	4064675326335
数量	20 Stück

作成日 2024/10/02 7:53:55 CEST

AEB 35 SCL/1 V0 TGY DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	52.6 mm	高さ (インチ)	2.071 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	6.055 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

レール	TS 35
-----	-------

全般

レール	TS 35
-----	-------

材料データ

材質	Wemid	色	トラフィックグレー(RAL)
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

インターロック	ネジなし	取り付け方式	嵌合仕様
---------	------	--------	------

分類

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9.1	27-14-11-35
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35
ECLASS 12.0	27-14-11-35	ECLASS 13.0	27-25-03-02
ECLASS 14.0	27-25-03-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

AEB 35 SCL/1 V0 TGY DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

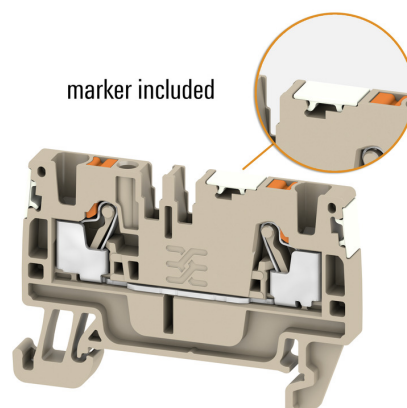

AEB 35 SCL/1 V0 TGY DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	2749610000	取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm、ブレード長: 100 mm、刃厚み (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118896350	mm
数量	1 Stück	