

SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新しいM8フード分配器は非常にコンパクトで、快適性を特長とするプッシュイン接続を提供します。これにより、現場で迅速かつ安全で効率的な配線が可能になります。

モジュラーシステムは、当社のフードディストリビュータにご利用いただけます。個別マーカは、ディストリビュータとI/Oソケットの個別ラベルリングの可能性を提供します。

- 3極および4極M8 I/Oソケット
- 4、6、8、または10 I/Oソケット
- 保護クラスIP 67
- UL 認可

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------------------|
| バージョン | センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, 10 m, 極数: 3, コンタクトソケット数: 6 |
| 注文番号 | 2819140000 |
| 種別 | SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02 |
| GTIN (EAN) | 4064675330363 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/24 12:12:19 CEST

SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 900 g

温度

動作温度 -25 - 80°C

接続データ

クランプ範囲、最小 0.08 mm² クランプ範囲、最大 1.5 mm²

一般的な技術データ

| | | | |
|------------|------|-----------|-----|
| 保護度合い | IP67 | 極数 | 3 |
| コンタクトソケット数 | 6 | 接続スレッド | M8 |
| 汚染度 | 3 | 火災挙動 | V-0 |
| LED | いいえ | LEDイニシエータ | いいえ |

技術データケーブル

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| カラーコーディング | 白色, 緑色, 黄色, 黒色, 茶色/緑色, グレー, グレー/ピンク, ピンク, 赤色, 赤色/青色, バイオレット, 白色/緑色, 白色/グレー, 白色/黄色, グレー/茶色, 青色, 茶色, 黄色/茶色 | シースカラー | 黒色 |
| シース材料 | PUR | シールド仕様 | はい |
| ハロゲン | いいえ | 曲げサイクル | 2 Mio |
| 曲げ半径、最小、定置 | 10 x ケーブル直径 | 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
| 極数 | 3 | ケーブル長 | 10 m |
| ケーブルキャリアに最適 | いいえ | | |

材料データ

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| O リング材質 | FKM | ハウジング主要材質 | PBT |
| ディストリビュータ素材 | プラスチック | ハウジング色 | 黒色 (RAL 9005相当) |
| フードシール素材 | FKM | ねじソケット | ニッケルメッキ銅・亜鉛 |
| 接点材質 | CuZn | 接触表面 | 金メッキ |
| 接点支持素材 | PBT (UL 94 V0) | | |

電気データ

| | | | |
|----------------|------|----------|------|
| 定格電圧、最小 | 15 V | 定格電圧、最大 | 30 V |
| スロット当たりの最大電流容量 | 2 A | 信号当たりの電流 | 2 A |
| 電氣的絶縁可能 | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 | ETIM 9.0 | EC002585 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |

SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

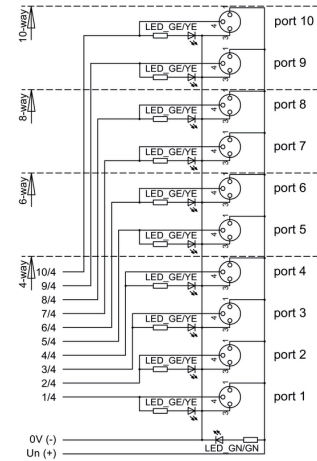

図面



SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカースystemです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカースystemは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカースystemを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカースystemで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカースystem
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカースystem
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカースystemを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 種別 | MFF 10/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1856780000 | MultiFit, 端子マーカースystem, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | |
| 数量 | 600 Stück | |