

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

省エネ 非常灯 (長寿命,

- **DIN EN 60598-2-22** に準拠して開発・使用)
- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (21.5 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 片側へのビーム方向
- 20 W 電源

バージョン

- 丸型コネクタ付属差し込み式

一般注文データ

注文番号	2820610000
種別	WIPL 20W DC RC M MA
GTIN (EAN)	4064675357094

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	105 mm	奥行き (インチ)	4.134 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.732 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
長さ	250 mm	長さ (インチ)	9.842 inch
正味重量	750 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	5 ~ 95%、結露なし		

一般データ

LED 動作耐用年数	> 50.000 h	LEDモジュールの形状	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
サーキットブレーカー	< 10 A	サージ電圧カテゴリー	II
シリコン	いいえ	ハロゲン	いいえ
ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²	事前組立済コネクタ断面積	2.5 mm ²
保護度合い	IP67	保護等級	III
加速度の振幅	50 m/s ² (@ 9-200 Hz)	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	E
取り付け位置、取り付け通知	任意	取り付け方式	磁石
定格電圧	24 V	導体断面積、最小	0.5 mm ²
導体直径、最大	2.5 mm ²	小電流	2,000 lm
振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定	接続方式	固定の極数を持つプラグイン丸型コネクタ
汚染度	2	淡色 (CCT)	5700K
短絡保護	はい、内部	絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/PE)
耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル	高さ	≤ 3000 m

IEC 60598-1に準拠した公称データ

DC 入力電圧範囲	21.5...60 V DC	公称出力	20 W
定格電流	420 mA		

分類

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cULus)

E345151

ダウンロード

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

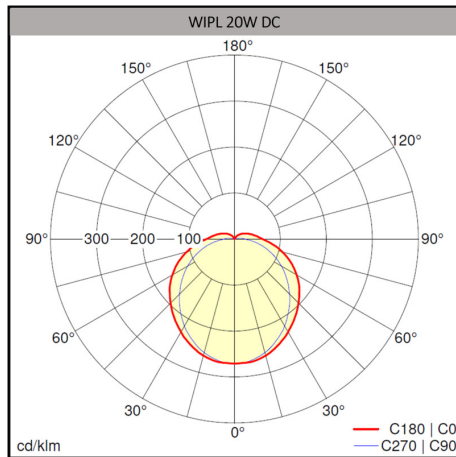

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RC-分電器



H分電器：

H分電器は汎用性とIP68保護等級を特徴とし、4つの極が搭載されています。

一般注文データ

種別	RC D 4/4P
注文番号	2819550000
GTIN (EAN)	4064675591290
数量	

DCコネクタ



DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

一般注文データ

種別	RC F P2 M20 SP
注文番号	2860640000
GTIN (EAN)	4064675576655
数量	

種別	RC M P2 M20 SP
注文番号	2860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
数量	

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ



一般注文データ

種別	PC RC M
注文番号	2820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
数量	
種別	PC RC F
注文番号	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
数量	