

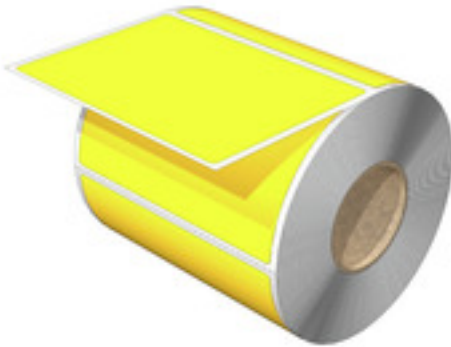
## CC 74/101 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 事前統合の標準：CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2885770000</a>
種別	CC 74/101 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854371
数量	250 Stück

作成日 2024/07/24 11:58:29 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CC 74/101 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.004 inch
高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.913 inch
幅	101 mm	幅 (インチ)	3.976 inch
正味重量	0.014 g		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
印刷文字	中立	幅	101 mm
接着剤	アクリレート接着剤	材質	ポリエステル
色	黄色		

## 装置マーカ

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>