

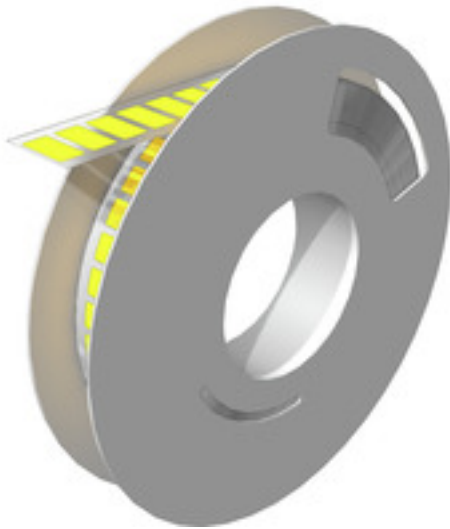
ESG-LP 10/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 10 x 20 mm, 黄色
注文番号	2885880000
種別	ESG-LP 10/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854487
数量	15,000 Stück

作成日 2024/10/04 1:26:49 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ESG-LP 10/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.394 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	0.014 g		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	UL 969 j 準拠の認可	はい
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	印刷文字	非搭載
幅	20 mm	接着剤	アクリレート接着剤
材質	ポリアミド	色	黄色

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 10/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

