

## FP PRO TOP3 24/10 3M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

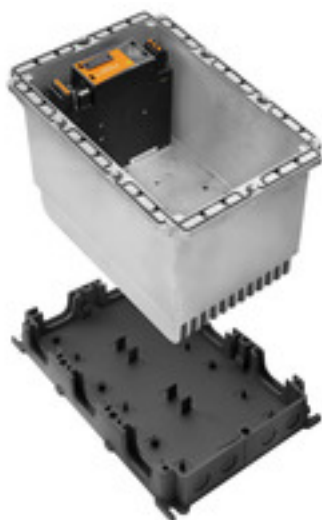

PROtop の電源装置は、高いエネルギー効率、優れた予備電源、高い信頼性、およびオプションの通信機能など、さまざまな機能を備え、多くの利点を備えています。PROtop は、負荷分散による直接並列接続もサポートします。PROtop 電源を FieldPower<sup>®</sup> システムに統合するオプションがあれば、FieldPower<sup>®</sup> モジュールシステムのメリットがすべてもたらされ、フィールド内で幅広い機能を利用できるようになります。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower <sup>®</sup> 電力供給ユニット, IP65, 閉鎖状態, 完全状態, 10A, 24 V, DC, PUSH IN
注文番号	<a href="#">2887590000</a>
種別	FP PRO TOP3 24/10 3M
GTIN (EAN)	4064675859840
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:50:01 CEST

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	220 mm	奥行き (インチ)	8.661 inch
高さ	196 mm	高さ (インチ)	7.717 inch
幅	196 mm	幅 (インチ)	7.717 inch
正味重量	4,869 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-25 °C...45 °C
動作温度範囲	-25 °C ... +50 °C (regard derating) Start up ≥ -40 °C	湿度	35 ~ 85%、結露無き事、凍結なき事

## 入力

AC 入力電圧範囲	3 x 320 ~ 3 x 575 V AC / 2 x 360 ~ 2 x 575 V AC	DC 入力電圧範囲	450...800 V DC (最大500 V DC、UL508準拠)
交流電流消費量	0,7 A @ 400 V DC / 0,8 A @ 320 V AC	周波数範囲 AC	45...65 Hz
推奨バックアップヒューズ	2 - 3 A, Char. C	過電圧保護	バリスタ
突入電流	最大10 A	入力ヒューズ (内部)	該当なし

## 出力

スイッチオン遅延	1 s	トリガー特性	特性曲線の確認
出力電力	480 W	出力電圧	24 V
出力電圧、最大	28.8 V	出力電圧、最小	22.5 V
出力電圧、注意	(ポテンショメータで調整可能)	出力電圧種別	DC
出力電流	10A	調整可能な定格電流	いいえ
公称出力電圧	24 V DC ± 1 %	Uの公称出力電流 <sub>nom</sub>	10 A @ 60 °C

## 一般データ

サージ電圧カテゴリー	III, II	保護度合い	IP65, 閉鎖状態, 完全状態
湿度	35 ~ 85%、結露無き事、凍結なき事	短絡保護	はい, 内部
設置アドバイス	蓋ネジ付属		

## 絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III, II
------------	---------

## 接続データ (入力)

接続技術	IDC端末
------	-------

## 分類

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0	27-04-90-02		

作成日 2024/07/02 5:50:01 CEST

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

## ダウンロード




ユーザ文書	<a href="#">Manual FieldPower® PROtop</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FP PRO TOP3 24/10 3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

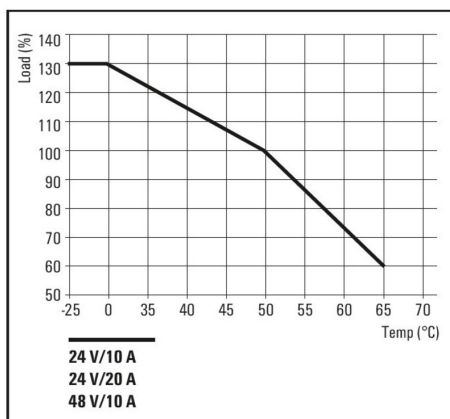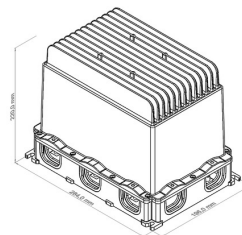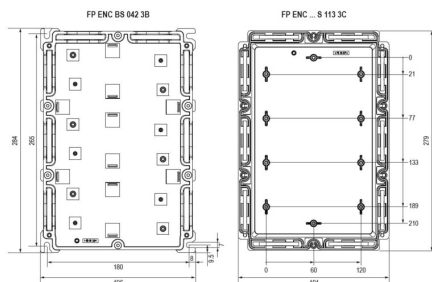

## FP PRO TOP3 24/10 3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

## アルミカバー用端子レール



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
 ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

## 一般注文データ

種別	FP ENC DR07 170 3C A	バージョン
注文番号	<a href="#">2633780000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 170 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118664348	
数量	5 Stück	
種別	FP ENC DR07 080 XC A	バージョン
注文番号	<a href="#">2633730000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 80 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118664379	
数量	5 Stück	
種別	FP ENC DR07 145 3C A	バージョン
注文番号	<a href="#">2633760000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 145 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118664355	
数量	5 Stück	
種別	FP ENC DR07 110 3C A	バージョン
注文番号	<a href="#">2633750000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 110 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118664362	
数量	5 Stück	
種別	FP ENC DR15 68 XC A	バージョン
注文番号	<a href="#">8000046634</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 68 mm, アルミニウム製蓋用
GTIN (EAN)	4050118686586	
数量	5 Stück	

## ヒューズプラグ



断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
 電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。  
 色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

## 一般注文データ

種別	PTSI 4/LD 36V AC/DC	バージョン
注文番号	<a href="#">1252210000</a>	Field Power®プラグインコネクタ, ヒューズ, IP20, ポリアミド, PUSH
GTIN (EAN)	4050118044331	IN極数 (テキスト): 5
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/02 5:50:01 CEST

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	PTSI 4/LD 400V AC	バージョン
注文番号	<a href="#">1961770000</a>	Field Power® プラグインコネクタ, ヒューズ, IP20, ポリアミド, PUSH
GTIN (EAN)	4032248641765	IN, 極数 (テキスト): 5
数量	1 Stück	

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772300000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M20 - K 68	バージョン
注文番号	<a href="#">2811470000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4064675292227	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
数量	50 Stück	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

## DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミット搭載で、高い再現精度を有します。

## 一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">1479120000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 Stück	

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M20 - K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6
GTIN (EAN)	4032248130207	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	

## アダプター



## FieldPower® 対応 HQ アダプタ

FieldPower ケーブルシール同様の、ツール不要の取り付け

HQ 4/2、HQ 8、および HQ 17 プラグインコネクタインサートに最適

オプションで、ロック可能な保護カバー付属 (EN 60204-1 準拠、再度スイッチがオンにならないように保護)

## 一般注文データ

種別	BG ARGH HQP ALU PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1532200000</a>	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337433	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート、ガラス繊維強化,
数量	1 Stück	ロック可能: いいえ
種別	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	バージョン
注文番号	<a href="#">1532210000</a>	アダプター, Field Power®シーリングインサート, HQアダプター, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337600	対応するエンクロージャ付き, ポリカーボネート、ガラス繊維強化,
数量	1 Stück	ロック可能: はい

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンクロージャ下部用端子レール




FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

## 一般注文データ

種別	FP ENC DR07 230 3B	バージョン
注文番号	<a href="#">2633460000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 230 mm, ペー
GTIN (EAN)	4050118664409	ス部対応
数量	5 Stück	
種別	FP ENC DR07 142 XB	バージョン
注文番号	<a href="#">2633450000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 142 mm, ペー
GTIN (EAN)	4050118664416	ス部対応
数量	5 Stück	
種別	TS 35 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1170690000</a>	Field Power®ターミナルレール, スチール, 亜鉛メッキ, 54 mm, ペー
GTIN (EAN)	4032248962532	ス部対応
数量	10 Stück	

## AC

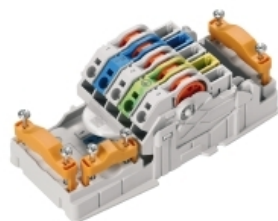

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。  
色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

## 一般注文データ

種別	PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1957620000</a>	FieldPower®接触素子, AC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数
GTIN (EAN)	4032248642489	(テキスト): 5
数量	1 Stück	

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

## 利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

## 一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2821510000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	50 Stück	

## プラグインコネクタ



断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

## 一般注文データ

種別	PTDS 4 DC	バージョン
注文番号	<a href="#">1009990000</a>	Field Power® プラグインコネクタ, DC, IP20, ポリアミド, PUSH IN, 極数 (テキスト): 2 x 5
GTIN (EAN)	4032248715244	
数量	10 Stück	
種別	PTS 4	バージョン
注文番号	<a href="#">1952120000</a>	Field Power® プラグインコネクタ, 三相交流, IP20, ポリアミド, PUSH IN, 極数 (テキスト): 5
GTIN (EAN)	4032248632909	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/02 5:50:01 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FP PRO TOP3 24/10 3M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	PTS 4 DC	バージョン
注文番号	<a href="#">1131730000</a>	Field Power® プラグインコネクタ, DC, IP20, ポリアミド, PUSH IN, 極数 (テキスト): 5
GTIN (EAN)	4032248912117	
数量	10 Stück	
種別	PTDS 4	バージョン
注文番号	<a href="#">1952130000</a>	Field Power® プラグインコネクタ, 三相交流, IP20, ポリアミド, PUSH IN, 極数 (テキスト): 2 x 5
GTIN (EAN)	4032248632084	
数量	10 Stück	

## DC

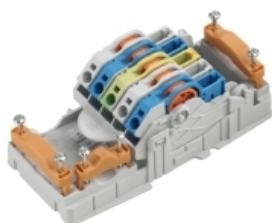

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。  
色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。  
• 電源  
• 電力分配  
• 電源ブランチ

## 一般注文データ

種別	PT6 DC	バージョン
注文番号	<a href="#">1126840000</a>	FieldPower® 接触素子, DC, IP20, 絶縁変位接続 (IDC), PUSH IN, 極数 (テキスト): 5
GTIN (EAN)	4032248908462	
数量	1 Stück	

## シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。  
FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。  
組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール  
M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

## 一般注文データ

種別	RKDG D24 WG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1069060000</a>	Field Power® シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248827053	
数量	10 Stück	
種別	RKDG D9 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4329610000</a>	Field Power® シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
数量	10 Stück	
種別	RKDG D13 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323230000</a>	Field Power® シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641239	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/02 5:50:01 CEST

## FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	DG M16 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2545540000</a>	Field Power®シーリングインサート, 接続系付きシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
数量	1 Stück	
種別	RKDG D17 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4324010000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641284	
数量	10 Stück	
種別	DG D0 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323240000</a>	Field Power®シーリングインサート, ブランクシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
数量	10 Stück	
種別	RKDG D18 WG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2491870000</a>	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
数量	10 Stück	
種別	RKDGE D4X4 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2443760000</a>	Field Power®シーリングインサート, すり割りシーリングインサート, IP54, RKDG D17 PT6との組み合わせ, 対応するエンクロージャ付き, TPE-V
GTIN (EAN)	4050118457643	
数量	10 Stück	
種別	DG M20 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2545550000</a>	Field Power®シーリングインサート, 接続系付きシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
数量	1 Stück	
種別	RKDG D15 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323220000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641222	
数量	10 Stück	
種別	RKDGE D2X6,5 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">2443800000</a>	Field Power®シーリングインサート, すり割りシーリングインサート, IP54, RKDG D17 PT6との組み合わせ, 対応するエンクロージャ付き, TPE-V
GTIN (EAN)	4050118457704	
数量	10 Stück	
種別	RKDG 2XD8.5 WG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1114530000</a>	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
数量	10 Stück	
種別	RKDG D11 PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">4323210000</a>	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641215	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/02 5:50:01 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。