

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

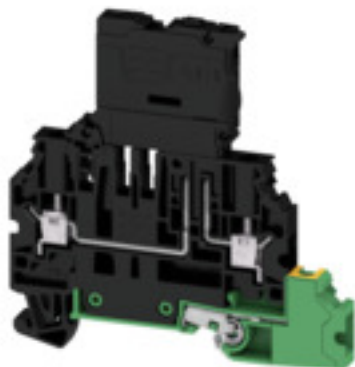

一部のアプリケーションでは、異なるヒューズを使用してフィードスルー接続を保護すると便利です。ヒューズ端子台は、ひとつの端子台底部で構成されており、ヒューズ挿入キャリアが付いています。ピボットヒューズレバー、差し込み式ヒューズホルダーから、ネジ留め可能なクロージャークラップからフラットプラグインヒューズまで様々なヒューズがあります。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 150 V, 接続数: 3, レベル数: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si.5 x 20 |
| 注文番号       | <a href="#">2893200000</a>  |
| 種別         | W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB  |
| GTIN (EAN) | 4064675884798   |
| 数量         | 50 Stück  |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 75 mm   | 奥行き (インチ) | 2.953 inch |
| 高さ   | 72.5 mm | 高さ (インチ)  | 2.854 inch |
| 幅    | 6.1 mm  | 幅 (インチ)   | 0.24 inch  |
| 正味重量 | 19.72 g |           |            |

## 温度

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |
|-----------|--------|-----------|--------|

## PE評価データ

|        |     |
|--------|-----|
| PEN 関数 | いいえ |
|--------|-----|

## UL評価データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 24 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 12 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 24 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 12 AWG |
| 証明書番号 (cURus)              | E60693 |                            |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                       | A3                   | クランプネジ                                   | M 3                  |
| クランプ範囲、最大                                | 6 mm <sup>2</sup>    | クランプ範囲、最小                                | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  | ツインワイヤエンドフェルール、最小                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 刃寸法                                      | 0.6 x 3.5 mm         | 導体接続断面積 AWG、最大                           | AWG 10               |
| 接続数                                      | 3                    | 接続断面、撚線、最大                               | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 接続断面、撚線、最小                               | 0.25 mm <sup>2</sup> | 接続方向                                     | 横向きに                 |
| 接続方式                                     | ねじ接続                 | 接続方式 2                                   | ねじ接続                 |
| 締め付けトルク、最大                               | 0.6 Nm               | 締め付けトルク、最小                               | 0.5 Nm               |
| 被覆剥き長さ                                   | 8 mm                 | 配線接続断面 AWG、最小                            | AWG 24               |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小                         | 0.25 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、細径撚線、最大                           | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 配線接続断面、細径撚線、最小                           | 0.25 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面ソリッドコア、最大                          | 6 mm <sup>2</sup>    |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |      |
|-----------|------|
| 接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
|-----------|------|

## システム仕様

|               |       |                 |     |
|---------------|-------|-----------------|-----|
| エンドカバープレートの要求 | はい    | 電位数             | 1   |
| レベル数          | 2     | レベルごとのクランプポイント数 | 2   |
| 層ごとの電位数       | 1     | 内部で交差接続されたレベル   | いいえ |
| レール           | TS 35 | N 関数            | いいえ |
| PE 関数         | はい    | PEN 関数          | いいえ |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## ヒューズ端子

|                       |             |         |       |
|-----------------------|-------------|---------|-------|
| カートリッジヒューズ            | G-Si.5 x 20 | ディスプレイ  | LED   |
| ヒューズホルダー (カートリッジホルダー) | 旋回          | 動作電圧、最大 | 150 V |
| 表示電圧種別                | AC/DC       |         |       |

## 全般

|                |                              |                 |        |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------|
| レール標準          | TS 35                        | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
|                | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 | 設置アドバイス         | TS 35  |
| 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 24                       |                 |        |

## 材料データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 材質          | Wemid | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 端子を切断

|            |    |
|------------|----|
| 一体型テストソケット | はい |
|------------|----|

## 要素の表示

|        |       |
|--------|-------|
| 表示電圧種別 | AC/DC |
|--------|-------|

## 評価データ

|                       |                   |            |                              |
|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 定格断面                  | 4 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 150 V                        |
| 定格 DC 電圧              | 150 V             | 定格電流       | 6.3 A                        |
| 最大導体電流                | 6.3 A             | 標準         | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1 mΩ              | 定格インパルス耐電圧 | 6 kV                         |
| サージ電圧カテゴリ             | III               | 汚染度        | 3                            |

## 評価データ IECEx/ATEX

|              |                 |                 |                   |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 証明書番号 (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | 証明書番号 (IECEx)   | IECExTUR20.0014U  |
| 電流 (ATEX)    | 6.3 A           | 最大導体断面積 (ATEX)  | 4 mm <sup>2</sup> |
| 電流 (IEEX)    | 6.3 A           | 最大導体断面積 (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |

## 追加の技術データ

|        |       |           |       |
|--------|-------|-----------|-------|
| 取り付け方式 | TS 35 | 爆発試験バージョン | いいえ   |
| 嵌合仕様   | はい    | 設置アドバイス   | TS 35 |
| 開放側面   | 右     |           |       |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |             |             |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

## 重要なメモ

|      |  |
|------|--|
| 製品情報 | 電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります |
|------|--|

## 承認

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 認可                    |  |
| ROHS                  | 適合   |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト  |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693   |

## ダウンロード


|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CCC Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| ユーザ文書        | <a href="#">NTI W2C 4 FS</a>   |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

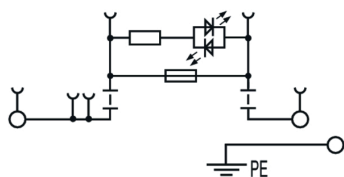

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | WS 8/6 MM WS               | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">2007160000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                       |
| 数量         | 600 Stück                  |                                       |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## MultiFit



## MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応  
弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。  
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。  
300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
  - 連続ストリップにより、設置時間を節約
  - 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
  - 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
  - 製造元に依存しない事による柔軟性
- Firm hold and durable printing
  - Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## 一般注文データ

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別         | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">2799270000</a> | 端子マーカ- , 10.6 x 5 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                          |
| 数量         | 1 Stück                    |                          |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッブ

## 一般注文データ

種別 SDS 0.6X3.5X100  
注文番号 [2749340000](#)  
GTIN (EAN) 4050118895568  
数量 1 Stück

バージョン  
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm

## コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 - 最新のドライブ技術用の最適化 (例: モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3 種の製品の種類には、さらに次の利点があります:

- アプリケーション志向の拡張性: 29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス:

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計

## 一般注文データ

種別 VDS180 SV7.62  
注文番号 [1853940000](#)  
GTIN (EAN) 4032248389513  
数量 50 Stück

バージョン  
プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 黒色, 極数: 1

製品データ

パッケージ  
箱



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドプレート



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリープに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WEP 2C 4 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2894220000</a> | エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 60 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid      |
| GTIN (EAN) | 4064675885207              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | WEP 2C 4                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2894210000</a> | エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 60 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885191              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | WEP 2C 4 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2894230000</a> | エンドプレート (端子), 黒色, 高さ: 60 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid      |
| GTIN (EAN) | 4064675885214              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WEW 35/2 GR                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1859200000</a> | エンドブラケット, グレー, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | WEW 35/2 SW                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1061210000</a> | エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |  |
| 数量         | 50 Stück                   |  |
| 種別         | WEW 35/2                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1061200000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |  |
| 数量         | 50 Stück                   |  |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 5x20

5x20

過電流に対する保護のため、100 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 20 mm のカートリッジヒューズを提供します。

## 一般注文データ

|            |                             |                                  |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 種別         | G 20/0.63A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0439000000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 0.63 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/3.15A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0431100000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 3.15 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/5.00A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0431300000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 5 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190185381               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/6.30A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0431400000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 6.3 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190086053               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/2.00A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430900000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 2 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | CARTRIDGE FUSES 250V .1 ... | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430300000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 0.1 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190077174               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/0.20A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430400000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 0.2 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190152383               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/1.60A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430800000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 1.6 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190031503               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/4.00A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0431200000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190022983               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |
| 種別         | G 20/0.25A/F                | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430500000</a>  | 小型ヒューズ, 即効性, 0.25 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991               |                                  |
| 数量         | 10 Stück                    |                                  |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別         | G 20/0.50A/F               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">0430600000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 0.5 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                                 |
| 数量         | 10 Stück                   |                                 |
| 種別         | G 20/2.50A/F               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">0431000000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 2.5 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              |                                 |
| 数量         | 10 Stück                   |                                 |
| 種別         | G 20/1.00A/F               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">0430700000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.5 x 20   |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                                 |
| 数量         | 10 Stück                   |                                 |

## 空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用に開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZS 30/5 MC NE WS           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2681880000</a> | ZS, 端子マーカー, 30 x 5 mm, Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白 |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              | 色   |
| 数量         | 200 Stück                  |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |
| 数量         | 1,000 Stück                |

|       |   |
|-------|---|
| バージョン | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色 |
|-------|---|

## 空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用に開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | ZS 12/6 MC NE WS           |
| 注文番号       | <a href="#">1610020000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              |
| 数量         | 400 Stück                  |

|       |   |
|-------|---|
| バージョン | ZS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色 |
|-------|---|

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZS 30/5 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2682070000</a> | ZS, 端子マーカー, 30 x 5 mm, Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              |  |
| 数量         | 40 Stück                   |  |

## カスタム印刷



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZS 12/6 MC SDR             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1610030000</a> | ZS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              |   |
| 数量         | 80 Stück                   |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | FSPG LED 60-150V BK        | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869720000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG LED 100-250V BL       | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869750000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG LED 30-70V BL         | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869760000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG LED 100-250V BK       | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869700000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG LED 10-36V BL         | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869740000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG LED 60-150V BL        | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869770000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG LED 30-70V BK         | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869710000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG BL                    | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869730000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |
| 種別         | FSPG BK                    | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869680000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

14

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | FSPG LED 10-36V BK         | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2869690000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回, |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              | V-O, Wemid                             |
| 数量         | 25 Stück                   |  |

## プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | TNHE ZDL2.5 OR             | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2432480000</a> | 遮断レバー (端子) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |            |
| 数量         | 100 Stück                  |            |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6 MM WS              | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |   |
| 数量         | 600 Stück                  |   |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |

4mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 4N/5                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527980000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |  |
| 数量         | 60 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/8 WT                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2831860000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/6 BK                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2810910000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/6 BL                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1528170000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |  |
| 数量         | 20 Stück                   |  |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/10 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528230000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/20                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2883800000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/3                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527940000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/41 BK               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831890000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 41, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm           |
| 数量         | 10 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/20 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810850000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810890000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831870000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/20 BK               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810870000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528030000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528140000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/10 WT               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460760000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/3 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/30 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561600000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/41                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2883810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 41, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm           |
| 数量         | 10 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528070000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528020000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528220000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460450000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527930000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528040000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/10 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831800000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/6                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527990000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528120000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527970000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/7 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528180000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/10 BK               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810830000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831840000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528130000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460750000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810900000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810920000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831820000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/41 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2883820000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 41, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm           |
| 数量         | 10 Stück                   |   |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/3 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 41, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 247.8 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528190000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/30                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561580000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/3 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528080000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/30 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561610000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810840000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/10                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528090000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/3 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810880000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528240000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/32                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561670000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460800000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/20 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810860000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

作成日 2024/11/05 21:33:11 CET

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/41 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2883840000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 41, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm           |
| 数量         | 10 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8 BK                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2810930000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831850000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 WT                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2831830000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 41, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 247.8 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |   |

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | 白色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## スイッチロック



## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | DTLE 2.5/4                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">2910530000</a> | ロック素子 (端子), Wemid, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                       |
| 数量         | 25 Stück                   |                       |