

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

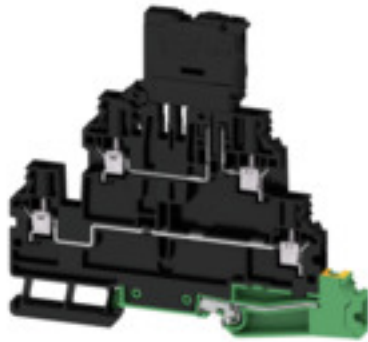

一部のアプリケーションでは、異なるヒューズを使用してフィードスルー接続を保護すると便利です。ヒューズ端子台は、ひとつの端子台底部で構成されており、ヒューズ挿入キャリアが付いています。ピボットヒューズレバー、差し込み式ヒューズホルダーから、ネジ留め可能なクロージャークラップからフラットプラグインヒューズまで様々なヒューズがあります。

## 一般注文データ

バージョン	ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, 接続数: 5, レベル数: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si.5 x 20
注文番号	<a href="#">2894140000</a>
種別	W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB
GTIN (EAN)	4064675885184
数量	50 Stück

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	99.5 mm	奥行き (インチ)	3.917 inch
高さ	106.5 mm	高さ (インチ)	4.193 inch
幅	6.1 mm	幅 (インチ)	0.24 inch
正味重量	36.52 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

## PE評価データ

PEN 関数	いいえ
--------	-----

## UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	24 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	24 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG
証明書番号 (cURus)	E60693		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	クランプネジ	M 3
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.25 mm <sup>2</sup>
ツインワイヤエンドフェルール、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	ツインワイヤエンドフェルール、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10
接続数	5	接続断面、撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	接続方式 2	ねじ接続
締め付けトルク、最大	0.6 Nm	締め付けトルク、最小	0.5 Nm
被覆剥き長さ	8 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 24
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	3
レベル数	3	レベルごとのクランプポイント数	2
層ごとの電位数	1	内部で交差接続されたレベル	いいえ
レール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	はい	PEN 関数	いいえ

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## ヒューズ端子

カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 20	ディスプレイ	LED
ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	旋回	動作電圧、最大	250 V
表示電圧種別	AC/DC		

## 全般

レール標準	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大、設置アドバイス	AWG 10
	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1		TS 35
配線接続断面積 AWG、最小	AWG 24		

## 材料データ

材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 端子を切断

一体型テストソケット	はい
------------	----

## 要素の表示

表示電圧種別	AC/DC
--------	-------

## 評価データ

定格断面	4 mm <sup>2</sup>	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	定格電流	6.3 A
最大導体電流	6.3 A	標準	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
サージ電圧カテゴリ	III	汚染度	3

## 評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	証明書番号 (IECEx)	IECExTUR20.0014U
電流 (ATEX)	6.3 A	最大導体断面積 (ATEX)	4 mm <sup>2</sup>
電流 (IEEX)	6.3 A	最大導体断面積 (IECEx)	4 mm <sup>2</sup>

## 追加の技術データ

取り付け方式	TS 35	爆発試験バージョン	いいえ
嵌合仕様	はい	設置アドバイス	TS 35
開放側面	右		

## 分類

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 重要なメモ

製品情報	電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります
------	--

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">IECEx Certificate</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">UKCA Ex Certificate</a> <a href="#">CCC Certificate</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">NTI W2T 4 FS</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

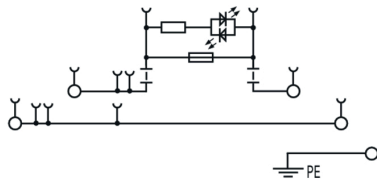

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 5x20

5x20

過電流に対する保護のため、100 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 20 mm のカートリッジヒューズを提供します。

## 一般注文データ

種別	G 20/2.50A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0431000000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 2.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.20A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430400000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 0.2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
数量	10 Stück	
種別	G 20/3.15A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0431100000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 3.15 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
数量	10 Stück	
種別	G 20/4.00A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0431200000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.63A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0439000000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 0.63 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
数量	10 Stück	
種別	G 20/1.00A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430700000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
数量	10 Stück	
種別	G 20/5.00A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0431300000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.10A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430300000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 0.1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.25A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430500000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 0.25 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
数量	10 Stück	
種別	G 20/2.00A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430900000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
数量	10 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	G 20/6.30A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0431400000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 6.3 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.50A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430600000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 0.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
数量	10 Stück	
種別	G 20/1.60A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">0430800000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 1.6 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
数量	10 Stück	

## ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

種別	FSPG LED 60-150V BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2869770000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623892	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 100-250V BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2869700000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623816	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 60-150V BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2869720000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623830	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 30-70V BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2869710000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623823	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 10-36V BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2869690000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623809	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2869730000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623854	V-O, Wemid
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	FSPG BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2869680000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623793	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 10-36V BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2869740000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623861	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 30-70V BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2869760000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623885	V-O, Wemid
数量	25 Stück	
種別	FSPG LED 100-250V BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2869750000</a>	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, 旋回,
GTIN (EAN)	4064675623878	V-O, Wemid
数量	25 Stück	

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1,000 Stück	



## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ZS 12/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1610020000</a>	ZS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190444600	レン・ブラッドリー, 白色
数量	400 Stück	

## スイッチロック



## 一般注文データ


種別	DTLE 2.5/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2910530000</a>	ロック素子 (端子), Wemid, 赤色
GTIN (EAN)	4099986519466	
数量	25 Stück	

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

4mm<sup>2</sup>

4  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 4N/41 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2883820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 41, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675848851	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm
数量	10 Stück	
種別	ZQV 4N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476194	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/3 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810880000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283492	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528040000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332773	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/32	バージョン
注文番号	<a href="#">2561670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570175	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/10 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417026	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/4 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417057	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528230000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333138	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528120000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332872	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2810850000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283461	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 4N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476156	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/30 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2561610000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118569971	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1527990000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332919	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/8 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810930000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283645	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476200	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528220000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333107	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/5 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810900000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283614	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476224	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1528130000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332902	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/9 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417101	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/8 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831860000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417095	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/6 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417071	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/3 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 41, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417040	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 247.8 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 4N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528240000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333121	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476163	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/41 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2883840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 41, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675848868	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm
数量	10 Stück	
種別	ZQV 4N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460450000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476149	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476231	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528140000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333015	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/30 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2561600000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118569964	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 4N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1528020000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332780	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1528090000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332896	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1528070000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332797	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/2 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417033	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460750000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476170	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/30	バージョン
注文番号	<a href="#">2561580000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570113	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 4N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1527980000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332759	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/5 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 41, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417064	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 247.8 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528080000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333008	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/20 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810870000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283485	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528190000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332858	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/9 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2831780000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417019	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 119.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/10 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283447	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476217	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/7 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2831850000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417088	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/4 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810890000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283607	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2810860000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283478	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/7 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810920000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283638	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">2883800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675848769	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 4N/6 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810910000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283621	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1527940000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332865	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1528030000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332841	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528170000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332926	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/41	バージョン
注文番号	<a href="#">2883810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 41, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675848844	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm
数量	10 Stück	
種別	ZQV 4N/41 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2831890000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 41, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675417125	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 253.9 mm
数量	10 Stück	
種別	ZQV 4N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1527930000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332766	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1527970000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332889	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2460760000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476187	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 4N/2 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2810840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675283454	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 4N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1528180000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333114	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	WS 8/6 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2007160000</a>	WS, 端子マーカ, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391879	
数量	600 Stück	

## コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 – 最新のドライブ技術用の最適化 (例：モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラ)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3種の製品の種類には、さらに次の利点があります：

- アプリケーション志向の拡張性：29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス：

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計

## 一般注文データ

種別	VDS180 SV7.62	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1853940000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 黒色, 極数: 1		箱
GTIN (EAN)	4032248389513			
数量	50 Stück			

作成日 2024/10/08 6:40:39 CEST



## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドプレート



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリープに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

## 一般注文データ

種別	WEP 2T 4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2894250000</a>	エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 95.5 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675885238	
数量	20 Stück	

種別	WEP 2T 4 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2894260000</a>	エンドプレート (端子), 黒色, 高さ: 95.5 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675885245	
数量	20 Stück	

種別	WEP 2T 4	バージョン
注文番号	<a href="#">2894240000</a>	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 95.5 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675885221	
数量	20 Stück	

## 空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用に開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ZS 30/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2681880000</a>	ZS, 端子マーカー, 30 x 5 mm, Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
GTIN (EAN)	4050118803068	
数量	200 Stück	



## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ZS 30/5 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">2682070000</a>	ZS, 端子マーカー, 30 x 5 mm, Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧
GTIN (EAN)	4050118803075	客の仕様に準拠
数量	40 Stück	

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## MultiFit



## MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応  
弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。  
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。  
300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## 一般注文データ

種別	EL KSM 10.6 MM WS 30M	バージョン
注文番号	<a href="#">2799270000</a>	端子マーカ- , 10.6 x 5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675261032	
数量	1 Stück	

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/2 GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1859200000</a>	エンドブラケット, グレー, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
数量	100 Stück	
種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, ダークペーゼ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 Stück	
種別	WEW 35/2 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1061210000</a>	エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
数量	50 Stück	

## カスタム印刷



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用に開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ZS 12/6 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1610030000</a>	ZS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190456689	レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
数量	80 Stück	

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749340000</a>	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み
GTIN (EAN)	4050118895568	(A): 0.6 mm
数量	1 Stück	

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	DEK 5/6 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2007120000</a>	Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 Stück	

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

種別	TNHE ZDL2.5 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">2432480000</a>	遮断レバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118443318	
数量	100 Stück	

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1011320000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248717644	白色
数量	1,000 Stück	

## W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	