

APGTB 1.5 FT 4C/4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

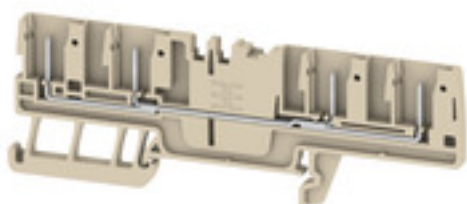

一部の用途では、差し込み式モジュラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュラーおよび細線仕様接続システムが必要です。Weidmüllerの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

一般注文データ

バージョン	プラグインモジュール端子, プラグ接続可能, PUSH IN, 1.5 mm ² , 17.5 A, ダークベージュ
注文番号	2898120000
種別	APGTB 1.5 FT 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903215
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 20:05:45 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.425 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	6.188 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

PE評価データ

PEN 関数	いいえ
--------	-----

UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	14 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	14 AWG
現在のサイズ C (cURus)	13 A	現在のサイズ D (cURus)	5 A
証明書番号 (cURus)	E60693	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ C (cURus)	300 V	電圧サイズ D (cURus)	600 V
電流サイズ B (cURus)	13 A		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	1.14 mm ²
接続数	4	接続断面、撚線、最大	1.5 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.5 mm ²	接続方向	上部
接続方式	プラグ接続可能, PUSH IN	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm ²		

システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	内部で交差接続されたレベル	いいえ
PE 接続	いいえ	ルール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

全般

ルール	TS 35
-----	-------

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

作成日 2024/08/27 20:05:45 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価データ

定格断面	1.5 mm ²	定格 DC 電圧	500 V
定格電流	17.5 A	最大導体電流	17.5 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 mW	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

追加の技術データ

取り付け方式	TS 35	爆発試験バージョン	いいえ
開放側面	右		

分類

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17
ECLASS 14.0	27-25-01-17		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/3.5 MC SDR	バージョン
注文番号	1767730000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248102532	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	100 Stück	
種別	DEK 5/3.5 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	2007790000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118393347	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	320 Stück	

1.5 mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	AEP PGTB 1.5 4C/4	バージョン
注文番号	2898180000	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675903277	
数量	20 Stück	

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

1.5 mm²

1.5
mm²

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	APG 1.5 L BL	バージョン
注文番号	2482260000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494297	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 MI	バージョン
注文番号	2482280000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494310	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 R GN	バージョン
注文番号	2482330000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494396	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/10	バージョン
注文番号	2482430000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 10, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494495	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/5	バージョン
注文番号	2482380000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494440	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/5-4BG-GN	バージョン
注文番号	2719770000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811421	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/7-6BG-GN	バージョン
注文番号	2719800000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 7, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811285	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/8	バージョン
注文番号	2482410000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 8, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494471	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	2482450000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 4, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494518	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/10-9BG-GN	バージョン
注文番号	2719830000	プラグ, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, 極数: 10, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811292	
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	APG 1.5/6-5BG-GN	バージョン
注文番号	2719780000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 6, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811414	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5 MI GN	バージョン
注文番号	2482300000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494365	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/3	バージョン
注文番号	2482360000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494426	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	2719750000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)		
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/9-8BG-GN	バージョン
注文番号	2719820000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 9, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811407	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/3-2BG-GN	バージョン
注文番号	2719740000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811438	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/1	バージョン
注文番号	2482340000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494402	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/5-3BG-BL-GN	バージョン
注文番号	2482440000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ, 青色, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494501	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/2	バージョン
注文番号	2482350000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 2, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494419	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5 R	バージョン
注文番号	2482310000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494372	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/3-BG-BL-GN	バージョン
注文番号	2482460000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ, 青色, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494525	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/7	バージョン
注文番号	2482400000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 7, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494464	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/6	バージョン
注文番号	2482390000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 6, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494457	
数量	25 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	APG 1.5/4	バージョン
注文番号	2482370000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494433	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/8-7BG-GN	バージョン
注文番号	2719810000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 8, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811179	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5 L	バージョン
注文番号	2482250000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494280	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 L GN	バージョン
注文番号	2482270000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494303	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 R BL	バージョン
注文番号	2482320000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494389	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 MI BL	バージョン
注文番号	2482290000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494327	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/9	バージョン
注文番号	2482420000	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 9, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494488	
数量	20 Stück	

保護カバー



プラグ接点のカバーは、例えば埃による汚れなどの外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別	APGPC 1.5	バージョン
注文番号	2482530000	端子カバー, 橙色, Wemid, 高さ: 16 mm, 幅: 3.3, 深さ: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118494563	
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ロックエレメント



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実にかつ容易に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

一般注文データ

種別	APGLE 1.5	バージョン
注文番号	2482720000	ロックフック (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118496253	
数量	25 Stück	

ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

一般注文データ

種別	APGSR 1.5 - 8P	バージョン
注文番号	2482750000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494211	
数量	25 Stück	
種別	APGSR 1.5 - 4P	バージョン
注文番号	2482740000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494204	
数量	25 Stück	
種別	APGSR 1.5	バージョン
注文番号	2482730000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118493993	
数量	25 Stück	


APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット

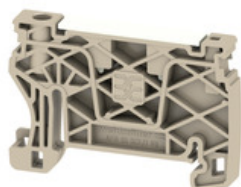

一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK DL	バージョン
注文番号	2570250000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118580266	
数量	50 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/3.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1755270000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248017348	Weidmueller, 白色
数量	500 Stück	
種別	DEK 5/3.5 MC NE GE	バージョン
注文番号	1369480000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118171860	Weidmueller, 黄色
数量	500 Stück	
種別	DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	2003750000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118424430	Weidmueller, 白色
数量	1,600 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

1.5 mm²

1.5
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

種別	ZQV 1.5N/3 RD	バージョン
注文番号	1985670000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370348	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1985630000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370522	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1985570000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370317	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8 BL	バージョン
注文番号	1985640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370461	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5 BL	バージョン
注文番号	1985590000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370430	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9 BL	バージョン
注文番号	1985660000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370478	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5	バージョン
注文番号	1985500000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118369991	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6	バージョン
注文番号	1985510000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370188	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20 RD	バージョン
注文番号	1985810000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370355	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1985720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370546	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 1.5N/10 BL	バージョン
注文番号	1985680000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370539	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7	バージョン
注文番号	1985520000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370195	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3	バージョン
注文番号	1985480000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370096	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4 RD	バージョン
注文番号	1985690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370515	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50 RD	バージョン
注文番号	1985820000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370270	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8	バージョン
注文番号	1985540000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370218	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9 RD	バージョン
注文番号	1985790000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370386	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2	バージョン
注文番号	1985410000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118369861	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4	バージョン
注文番号	1985490000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370201	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7 RD	バージョン
注文番号	1985750000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370249	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8 RD	バージョン
注文番号	1985770000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370508	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10	バージョン
注文番号	1985580000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370416	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10 RD	バージョン
注文番号	1985800000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370393	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 1.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1985700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370331	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9	バージョン
注文番号	1985560000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370409	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1985530000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370423	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6 RD	バージョン
注文番号	1985730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370454	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5 RD	バージョン
注文番号	1985710000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370256	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20	バージョン
注文番号	1985600000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370225	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2 RD	バージョン
注文番号	1985650000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370324	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1985550000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370485	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50	バージョン
注文番号	1985620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370300	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6 BL	バージョン
注文番号	1985610000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370492	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 20:05:46 CEST

APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

一般注文データ

種別	APGCE	バージョン
注文番号	1514490000	コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 Stück	

A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	2661280000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 Stück	

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK	バージョン
注文番号	2661300000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 Stück	