

## APGTB 1.5 PE 4C/4


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

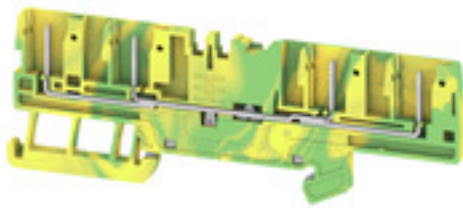

一部の用途では、差し込み式モジュラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュラーおよび細線仕様接続システムが必要です。Weidmüllerの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

## 一般注文データ

バージョン	プラグインモジュール端子, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 緑/黄色
注文番号	<a href="#">2898140000</a>
種別	APGTB 1.5 PE 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903239
数量	50 Stück

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	33.5 mm	奥行き (インチ)	1.319 inch
高さ	80 mm	高さ (インチ)	3.15 inch
幅	3.5 mm	幅 (インチ)	0.138 inch
正味重量	8.451 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

## PE評価データ

PEN 関数	いいえ
--------	-----

## UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	14 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	14 AWG
証明書番号 (cURus)	E60693	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ C (cURus)	300 V	電圧サイズ D (cURus)	600 V

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプ範囲、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	1.14 mm <sup>2</sup>
接続数	4	接続断面、撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	接続方向	上部
接続方式	PUSH IN	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	2.5 mm <sup>2</sup>		

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	プラグ接続可能
-----------	---------

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	内部で交差接続されたレベル	いいえ
PE 接続	はい	レール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	はい
PEN 関数	いいえ		

## 全般

レール	TS 35
-----	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	緑/黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 評価データ

定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	定格電流	17.5 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

## 追加の技術データ

取り付け方式	TS 35	爆発試験バージョン	はい
開放側面	右		

## 分類

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17
ECLASS 14.0	27-25-01-17		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

1.5 mm<sup>2</sup>

1.5  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

種別	ZQV 1.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985530000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370423	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370430	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370348	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985650000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370324	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1985510000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370188	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1985540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370218	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985550000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370485	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1985600000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370225	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370317	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/4 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370515	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 1.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1985490000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370201	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1985580000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370416	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985800000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370393	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1985410000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118369861	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370461	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985820000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370270	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1985500000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118369991	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985770000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370508	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985790000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370386	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッ
GTIN (EAN)	4050118370546	チ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
数量	5 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985750000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370249	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1985520000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370195	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370522	(mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 1.5N/20 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985700000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
GTIN (EAN)	4050118370331	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1985480000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118370096	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985730000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370454	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985660000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
GTIN (EAN)	4050118370478	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985610000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370492	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/5 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985710000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118370256	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1985560000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
GTIN (EAN)	4050118370409	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370539	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/20 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">1985810000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm
GTIN (EAN)	4050118370355	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 1.5N/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1985620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm
GTIN (EAN)	4050118370300	
数量	5 Stück	

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

1.5 mm<sup>2</sup>

1.5  
mm<sup>2</sup>

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

種別	AEP PGTB 1.5 4C/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2898180000</a>	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675903277	
数量	20 Stück	

## ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

## 一般注文データ

種別	APGSR 1.5 - 8P	バージョン
注文番号	<a href="#">2482750000</a>	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494211	
数量	25 Stück	
種別	APGSR 1.5 - 4P	バージョン
注文番号	<a href="#">2482740000</a>	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494204	
数量	25 Stück	
種別	APGSR 1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482730000</a>	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118493993	
数量	25 Stück	



## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

1.5 mm<sup>2</sup>

1.5  
mm<sup>2</sup>

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	APG 1.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482450000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 4, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494518	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5 MI GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482300000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494365	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/3	バージョン
注文番号	<a href="#">2482360000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494426	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/7-6BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719800000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 7, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811285	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/9-8BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719820000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 9, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811407	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/10	バージョン
注文番号	<a href="#">2482430000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 10, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494495	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/6-5BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719780000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 6, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811414	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/8	バージョン
注文番号	<a href="#">2482410000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 8, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494471	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5 R GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482330000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494396	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/3-BG-BL-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482460000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ, 青色, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494525	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	APG 1.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719750000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)		
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/5-4BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719770000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811421	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5 R BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2482320000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494389	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/5-3BG-BL-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482440000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ, 青色, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494501	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/3-2BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719740000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 3, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811438	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/10-9BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719830000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 10, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811292	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5 MI	バージョン
注文番号	<a href="#">2482280000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494310	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482380000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494440	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5 L	バージョン
注文番号	<a href="#">2482250000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494280	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 L GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2482270000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118494303	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/8-7BG-GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2719810000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 8, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118811179	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/2	バージョン
注文番号	<a href="#">2482350000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 2, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494419	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/7	バージョン
注文番号	<a href="#">2482400000</a>	プラグ, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 極数: 7, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494464	
数量	25 Stück	

作成日 2024/10/04 1:25:20 CEST

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	APG 1.5 MI BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2482290000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494327	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2482370000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494433	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5/6	バージョン
注文番号	<a href="#">2482390000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 6, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494457	
数量	25 Stück	
種別	APG 1.5 L BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2482260000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118494297	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5 R	バージョン
注文番号	<a href="#">2482310000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494372	
数量	50 Stück	
種別	APG 1.5/9	バージョン
注文番号	<a href="#">2482420000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 9, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494488	
数量	20 Stück	
種別	APG 1.5/1	バージョン
注文番号	<a href="#">2482340000</a>	プラグ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118494402	
数量	50 Stück	

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/3.5 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">2007790000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118393347	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	320 Stück	

種別	DEK 5/3.5 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1767730000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248102532	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	100 Stück	

## 保護カバー



プラグ接点のカバーは、例えば埃による汚れなどの外部の影響から保護します。

## 一般注文データ

種別	APGPC 1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482530000</a>	端子カバー, 橙色, Wemid, 高さ: 16 mm, 幅: 3.3 mm, 深さ: 13 mm, V-0
GTIN (EAN)	4050118494563	
数量	50 Stück	

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

## 一般注文データ

種別	APGCE	バージョン
注文番号	<a href="#">1514490000</a>	コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 Stück	

## A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2661300000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 Stück	

種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	<a href="#">2661280000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 Stück	

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ロックエレメント




ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

## 一般注文データ

種別	APGLE 1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2482720000</a>	ロックフック (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118496253	
数量	25 Stück	

## エンドブラケット

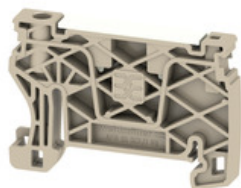

## 一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK DL	バージョン
注文番号	<a href="#">2570250000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118580266	
数量	50 Stück	

## APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/3.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1755270000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248017348	Weidmueller, 白色
数量	500 Stück	
種別	DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2003750000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118424430	Weidmueller, 白色
数量	1,600 Stück	
種別	DEK 5/3.5 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1369480000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118171860	Weidmueller, 黄色
数量	500 Stück	