

APGTB 2.5 PE 4C/4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

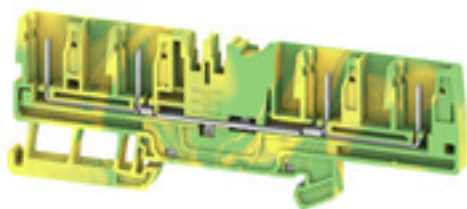

一部の用途では、差し込み式モジュラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

一般注文データ

バージョン	プラグインモジュール端子, 緑/黄色
注文番号	2898170000
種別	APGTB 2.5 PE 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903260
数量	50 Stück

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.425 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	12.139 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

PE評価データ

PEN 関数	いいえ
--------	-----

UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	28 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	28 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG
証明書番号 (cURus)	E60693	電圧サイズ B (cURus)	600 V
電圧サイズ C (cURus)	600 V	電圧サイズ D (cURus)	600 V

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	4	接続方向	上部
-----	---	------	----

システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	レベル数	1
N 関数	いいえ	PE 関数	はい
PEN 関数	いいえ		

材料データ

材質	Wemid	色	緑/黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格 DC 電圧	800 V	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

追加の技術データ

取り付け方式	TS 35	爆発試験バージョン	いいえ
開放側面	右		

分類

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[CE Declaration of Conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ


[Catalogues in PDF-format](#)

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

 図面



APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE VI	バージョン
注文番号	1249860000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118042764	スミレ色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE OR	バージョン
注文番号	1238340000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118062632	橙色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE BR	バージョン
注文番号	1249870000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118051865	茶色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE RT	バージョン
注文番号	1609801686	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397128	赤色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 S MC NE WS	バージョン
注文番号	1341620000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118145793	白色
数量	400 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE GE	バージョン
注文番号	1609801687	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397135	黄色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE GR	バージョン
注文番号	1609801691	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397159	グレー
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1,000 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	DEK 5/5 MC NE SW	バージョン
注文番号	1457550000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118263817	黒色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE BL	バージョン
注文番号	1609801693	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397166	青色
数量	1,000 Stück	
種別	DEK 5/5 MC NE GN	バージョン
注文番号	1609801688	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397142	緑色
数量	1,000 Stück	

ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

一般注文データ

種別	APGSR 2.5/4 - 4P	バージョン
注文番号	2457590000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118472967	
数量	25 Stück	
種別	APGSR 2.5/4 - 8P	バージョン
注文番号	2457600000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118472929	
数量	25 Stück	
種別	APGSR 2.5/4	バージョン
注文番号	2457580000	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118472998	
数量	25 Stück	

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²

2.5
mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	AEP PGTB 2.5 4C/4	バージョン
注文番号	2898190000	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675903284	
数量	20 Stück	

カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 8/5 MC SDR	バージョン
注文番号	1640750000	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190456627	レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
数量	144 Stück	

種別	WS 8/5 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	1038790000	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248768066	レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
数量	120 Stück	

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²2.5
mm²

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	APG 2.5/7	バージョン
注文番号	1513700000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 7, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321296	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/9	バージョン
注文番号	1513740000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 9, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321197	
数量	20 Stück	
種別	APG 2.5/10	バージョン
注文番号	1513770000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 10, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321487	
数量	20 Stück	
種別	APG 2.5 MI GN	バージョン
注文番号	1513930000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118321456	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5 MI	バージョン
注文番号	1513880000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321630	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5/2	バージョン
注文番号	1513640000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 2, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321180	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/6-5BG-GN	バージョン
注文番号	2712770000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 6, ベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118756036	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/6	バージョン
注文番号	1513690000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 6, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321463	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/4	バージョン
注文番号	1513670000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 4, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321524	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/9-8BG-GN	バージョン
注文番号	2712800000	プラグ, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 極数: 9, ベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118756005	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	APG 2.5 L GN	バージョン
注文番号	1513850000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118321616	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5/3	バージョン
注文番号	1513650000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321340	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/7-6BG-GN	バージョン
注文番号	2712780000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 7, ベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118756029	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5 R GN	バージョン
注文番号	1513980000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, 緑色
GTIN (EAN)	4050118321470	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5 MI BL	バージョン
注文番号	1513900000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118321432	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5 L BL	バージョン
注文番号	1513840000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118321388	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5/10-9BG-GN	バージョン
注文番号	2712810000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 10, ベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118755299	
数量	20 Stück	
種別	APG 2.5/5-3BG-BL-GN	バージョン
注文番号	1513780000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 5, ダークベージュ, 青色, 緑色
GTIN (EAN)	4050118321357	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5 L	バージョン
注文番号	1513830000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321623	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5/5	バージョン
注文番号	1513680000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 5, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321333	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/4-3BG-GN	バージョン
注文番号	1513790000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 4, ダークベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118321364	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/3-2BG-GN	バージョン
注文番号	2712740000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 3, ベージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118756050	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/1	バージョン
注文番号	1513720000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118321326	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	APG 2.5/5-4BG-GN	バージョン
注文番号	2712760000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 5, ペーージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118756043	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/8	バージョン
注文番号	1513730000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 8, ダークペーージュ
GTIN (EAN)	4050118321425	
数量	20 Stück	
種別	APG 2.5 R BL	バージョン
注文番号	1513950000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, 青色
GTIN (EAN)	4050118321647	
数量	50 Stück	
種別	APG 2.5/3-BG-BL-GN	バージョン
注文番号	1513820000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 3, ダークペーージュ, 青色, 緑色
GTIN (EAN)	4050118321449	
数量	25 Stück	
種別	APG 2.5/8-7BG-GN	バージョン
注文番号	2712790000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 8, ペーージュ, 緑色
GTIN (EAN)	4050118756012	
数量	20 Stück	
種別	APG 2.5 R	バージョン
注文番号	1513940000	プラグ, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 極数: 1, ダークペーージュ
GTIN (EAN)	4050118321548	
数量	50 Stück	

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 8/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1640740000	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190279103	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 Stück	
種別	WS 8/5 MC NE RT	バージョン
注文番号	1773521686	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141531	レン・ブラッドリー, 赤色
数量	720 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WS 8/5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1951870000	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248631605	レン・ブラッドリー, 白色
数量	600 Stück	
種別	WS 8/5 MC NE GE	バージョン
注文番号	1773521687	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141548	レン・ブラッドリー, 黄色
数量	720 Stück	
種別	WS 8/5 MC NE OR	バージョン
注文番号	1773521690	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143092	レン・ブラッドリー, 橙色
数量	720 Stück	
種別	WS 8/5 MC NE BL	バージョン
注文番号	1773521693	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141715	レン・ブラッドリー, 青色
数量	720 Stück	

2.5 mm²

2.5
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/20 BK	バージョン
注文番号	2831760000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 20, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416999	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1527770000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448641	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 BK	バージョン
注文番号	2831680000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416913	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	1527790000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448627	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 BK	バージョン
注文番号	2831670000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416906	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	60 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/6 WT	バージョン
注文番号	2831600000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416838	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 BK	バージョン
注文番号	2831690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416920	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 BK	バージョン
注文番号	2831750000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416982	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1527830000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448603	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 WT	バージョン
注文番号	2831650000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 20, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416883	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 WT	バージョン
注文番号	2831560000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416692	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	2108870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448481	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	1527690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118447989	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	1527730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118411362	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 BK	バージョン
注文番号	2831770000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675417002	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 BK	バージョン
注文番号	2831740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416975	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 RD	バージョン
注文番号	2108690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448535	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	2108710000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448511	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/5 BK	バージョン
注文番号	2831700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416937	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	1527720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 20, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118447972	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1527740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448658	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	1527640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448412	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 WT	バージョン
注文番号	2831640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416876	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 WT	バージョン
注文番号	2831610000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416845	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	1527820000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448610	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 WT	バージョン
注文番号	2831620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416852	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 WT	バージョン
注文番号	2831660000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416890	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	1527680000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118447996	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	2109000000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118486001	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1527890000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 20, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448566	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 WT	バージョン
注文番号	2831580000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416814	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	60 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1527780000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448634	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	1527620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448436	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	1527840000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448597	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	1527880000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448573	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 BK	バージョン
注文番号	2831710000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416944	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	2108810000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448498	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	2108900000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448474	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	1527670000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448405	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 RD	バージョン
注文番号	2108720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448504	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1527920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448559	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 BK	バージョン
注文番号	2831720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416951	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 BK	バージョン
注文番号	2831730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416968	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 黒色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	1527630000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448429	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	2108470000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448542	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	1527570000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448450	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 WT	バージョン
注文番号	2831630000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416869	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 WT	バージョン
注文番号	2831590000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416821	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	2108910000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118486018	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	1527540000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448467	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	1527590000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448443	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 橙色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 WT	バージョン
注文番号	2831570000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675416807	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 白色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	2108700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448528	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	2108920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 20, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118485899	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 赤色
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	1527870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4050118448580	5.10, 絶縁: はい, 24 A, 青色
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/07 0:26:47 CEST


APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット

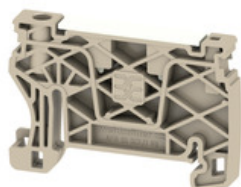

一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK DL	バージョン
注文番号	2570250000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118580266	
数量	50 Stück	

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 S MC SDR	バージョン
注文番号	1341590000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118146042	顧客の仕様に準拠
数量	80 Stück	
種別	DEK 5/5 MC SDR	バージョン
注文番号	1609810000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456597	顧客の仕様に準拠
数量	200 Stück	
種別	DEK 5/5 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	1854500000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248393602	顧客の仕様に準拠
数量	200 Stück	

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

一般注文データ

種別	APGCE	バージョン
注文番号	1514490000	コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 Stück	

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 PLUS MC NE GE	バージョン
注文番号	1907520000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248532100	黄色
数量	1,000 Stück	

種別	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1854490000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248393596	白色
数量	1,000 Stück	

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

保護カバー



プラグ接点のカバーは、例えば埃による汚れなどの外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別	APGPC 2.5	バージョン
注文番号	1514500000	端子カバー, Wemid, 橙色, 高さ: 10.1 mm, 幅: 4.8 mm, 深さ: 14.27 mm
GTIN (EAN)	4050118322002	
数量	50 Stück	

A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	2661280000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 Stück	

種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK	バージョン
注文番号	2661300000	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 Stück	

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE V0 WS	バージョン
注文番号	1388530000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118188622	白色
数量	1,000 Stück	