

VT-TM 1/30 HF-V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

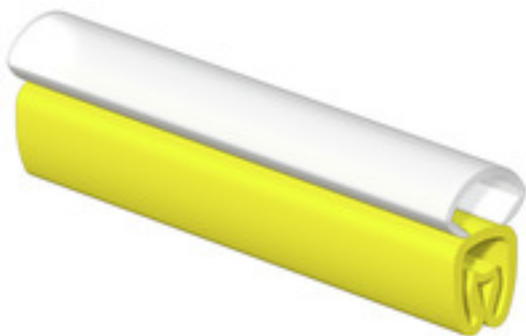

一般注文データ

バージョン	, ソケット x 5.3 mm, TPU, 色: 黄色, 透明, 導体外径: 2.5 - 5 mm
注文番号	2902800000
種別	VT-TM 1/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005358
数量	200 Stück

作成日 2024/10/04 21:24:42 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VT-TM 1/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.209 inch
正味重量	3 g		

温度

動作温度範囲	-30...90 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲	-30...90 °C	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	印刷文字	非搭載
印刷種別	ニュートラル	幅	5.3 mm
推奨業種	輸送, 機械	材質	TPU
色	黄色, 透明		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径	2.5 - 5 mm
導体外径、最大	5 mm	導体外径、最小	2.5 mm
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
接続配線の断面	0.5 - 1.5 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

VT-TM 1/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TM-I 30



プロセスの信頼性：TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タブが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

一般注文データ

種別	TM-I 30 MM GE	バージョン
注文番号	2005700000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390339	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 30 MM BL	バージョン
注文番号	2005990000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390452	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 30 MM RT	バージョン
注文番号	2005870000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390384	
数量	2,000 Stück	
種別	TM-I 30 MM WS	バージョン
注文番号	2005530000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390070	
数量	2,000 Stück	

VT-TM 1/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 30 MC NE WS	バージョン
注文番号	1876390000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248466450	
数量	300 Stück	
種別	TM-I 30 MC NE GE	バージョン
注文番号	1876370000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248466443	
数量	300 Stück	
種別	TM-I 30 MC NE RT	バージョン
注文番号	1876380000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4032248466474	
数量	300 Stück	
種別	TM-I 30 MC NE BL	バージョン
注文番号	1876400000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248466467	
数量	300 Stück	
種別	TM-I 30 MC NE GN	バージョン
注文番号	1365610000	TM-I, マーカーの挿入, 30 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4050118171907	
数量	300 Stück	