

## IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	パッチケーブル、両面印刷ユニットのクリップ 付属, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 1 m
注文番号	<a href="#">2903650010</a>
種別	IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X
GTIN (EAN)	4099986026841
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:30:13 CEST

## IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	1 m	長さ (インチ)	39.37 inch
正味重量	300 g		

## 温度

動作温度	-20 °C...70 °C
------	----------------

## ケーブル特有の規格

ツイストペアデバイス接続ケーブルの仕様	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	対称通信ケーブル配線確認の仕様	IEC 61935-3
---------------------	-------------------------------	-----------------	-------------

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

## 標準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	延焼耐性	IEC 60754-2
最小曲げ半径、繰返し	20 x ケーブル直径	最小曲げ半径 (1回のみ)	10 x ケーブル直径

## ケーブル構造

ケーブル配置	ZIPCORD	コアの直径	50 µm
シースカラー	マゼンタ	シース直径	2 * 1.5 mm
シース素材	LSZH	一次被覆	245 µm
標準形状	I-V (ZN) H		

## プラグ

プラグ右	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--	------	---

## プラグ、右

プラグ右	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------	--

## プラグ、左

左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

## IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 光ファイバ

ファイバーの種類	帯域幅	1300 nmで $\geq 500$ MHz*km, $\geq 1500$ MHz*km (850 nmで動作)
減衰	GOF, マルチモード, OM4 1300 nmで $\leq 1.5$ dB, 850 nmで $\leq 3.5$ dB	

## 分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03
ECLASS 14.0	27-06-10-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード


カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

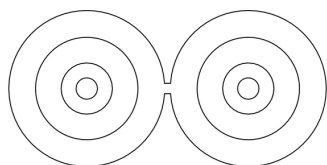

## IE-FM5Z2LM0010LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカースです。導体取り付け後でも、マーカースを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカースの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカースでも簡単に設置できます。

## 利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカースです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup> より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカース

## 一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカース, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 Stück	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカース, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 Stück	