

## WBC-P-10RE-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取扱いできるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2991910000</a>
種別	WBC-P-10RE-70
GTIN (EAN)	4099986868731
数量	5 Stück

作成日 2024/07/02 5:48:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WBC-P-10RE-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 72.5 g

## 温度

連続動作温度、最小 -40 °C 連続動作温度、最大 125 °C

## 一般データ

導体断面、最大	70 mm <sup>2</sup>	接点直径、オス	10 mm
接続方式	クリンプ接続	材質	PA 66
種別	メス型	色	赤色
表面仕上	銀色	認可	UL 4128

## 技術データ

UL 94 可燃性等級	V-0	プラグング回数	≥ 100
体積抵抗	≥ 5000 MΩ	保護度合い	IP67を接続
定格電圧	1,500 V	定格電流	250 A

## 分類

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E529699

## ダウンロード


ユーザ文書	<a href="#">Suitable Tools for WBC Battery Connector</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WBC-P-10RE-70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

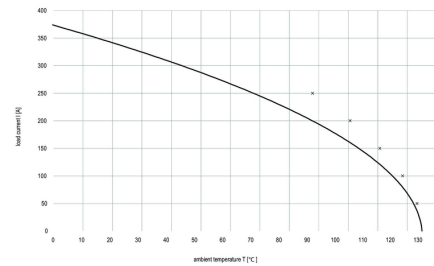

## WBC-P-10RE-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能:
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 DIN 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1502890000</a>	70mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310719	
数量	1 Stück	

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能:
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	APG 80	バージョン
注文番号	<a href="#">2853270000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4064675477020	
数量	1 Stück	