

QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

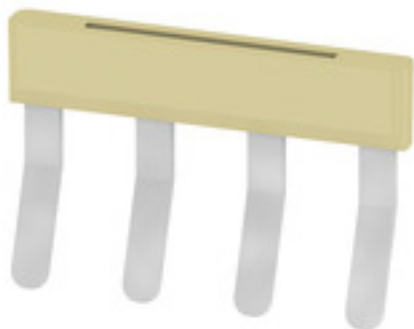

図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
注文番号	3833800000
種別	QB 4 MK3
GTIN (EAN)	4008190542542
数量	20 Stück

作成日 2024/09/04 4:59:02 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	12.24 mm	高さ (インチ)	0.482 inch
幅	33.5 mm	幅 (インチ)	1.319 inch
正味重量	1.573 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	4
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	10 mm
--------------	-------

材料データ

材質	PA 6.6	色	黒色
----	--------	---	----

渡り配線コネクタ

定格電流、多極	24 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	------	----	----------

評価データ

定格電流	24 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)