

RIM 2 6/24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
注文番号	7760056015
種別	RIM 2 6/24VDC
GTIN (EAN)	4032248878116
数量	10 Stück

作成日 2024/10/08 5:05:49 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RIM 2 6/24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.26 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.339 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.488 inch
正味重量	1.9 g		

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

制御側

定格制御電圧	6...24 V DC	ステータス表示	緑色LED
保護回路	一体型フリーホイールダイオード		

一般データ

色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-2	

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)	80107692	証明書番号 (cURus)	E312083
-------------	----------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E312083

作成日 2024/10/08 5:05:49 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RIM 2 6/24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220120 Technical change to RIM
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	


RIM 2 6/24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

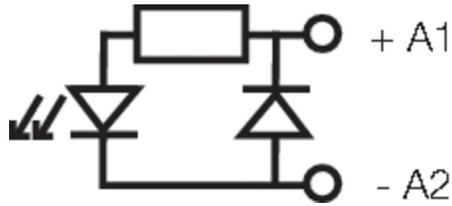

寸法図

