

## RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、  
オプションで保護機能の搭載が可能です。

- 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">7760056017</a>
種別	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
数量	10 Stück

作成日 2024/07/06 22:19:28 CEST

## RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.26 inch
高さ	8.6 mm	高さ (インチ)	0.339 inch
幅	12.4 mm	幅 (インチ)	0.488 inch
正味重量	2.1 g		

## 公称データUL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

## 制御側

定格制御電圧	110...230 V DC	ステータス表示	緑色LED
保護回路	一体型フリーホイールダイオード		

## 一般データ

色	黒色	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング
	UL94 可燃性等級	V-2

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)	80107692	証明書番号 (cURus)	E312083
-------------	----------	---------------	---------

## 接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

## 分類

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E312083

作成日 2024/07/06 22:19:28 CEST

## RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220120 Technical change to RIM</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## RIM 2 110/230VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 配線図

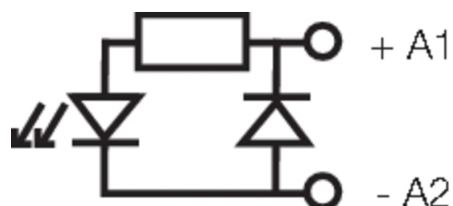

### 寸法図

