

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、
オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

バージョン	D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
注文番号	7760056045
種別	RIM 3 110/230VAC LED
GTIN (EAN)	4032248878147
数量	10 Stück

作成日 2024/07/29 11:43:13 CEST

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	32 mm	奥行き (インチ)	1.26 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.492 inch
幅	15.5 mm	幅 (インチ)	0.61 inch
正味重量	3.28 g		

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

制御側

定格制御電圧	110...230 V AC	ステータス表示	緑色LED
保護回路	RCエレメント	RCフィルタ	100 Ω / 220 nF

一般データ

色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-2	

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)	80107692	証明書番号 (cURus)	E312083
-------------	----------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl

承認

認可			
ROHS	適合		
UL File Number Search	UL ウェブサイト		
証明書番号 (cURus)	E312083		

作成日 2024/07/29 11:43:13 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220120 Technical change to RIM
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	


RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

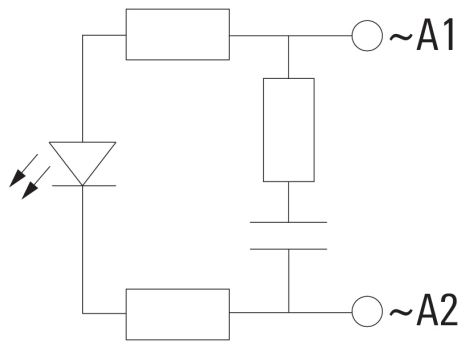

寸法図

