


## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

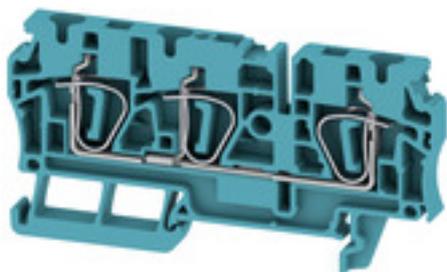

電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | フィードスルー端子, 耐張クランプ接続, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, 青色 |
| 注文番号       | <a href="#">7904190000</a>                               |
| 種別         | ZDU 4/3AN BL   |
| GTIN (EAN) | 4032248422128  |
| 数量         | 50 Stück   |

作成日 2024/10/02 7:28:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ            | 43 mm      | 奥行き (インチ) | 1.693 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 43.5 mm    | 高さ        | 83.5 mm    |
| 高さ (インチ)      | 3.287 inch | 幅         | 6.1 mm     |
| 幅 (インチ)       | 0.24 inch  | 正味重量      | 15.74 g    |

## 温度

|           |                |           |   |
|-----------|----------------|-----------|---|
| 保管温度      |                | 動作温度範囲    | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|           | -25 °C...55 °C |           |   |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C  |

## CSA評価データ

|               |                |               |        |
|---------------|----------------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA)   | 200039-1152892 | 配線の最大断面 (CSA) | 10 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG         | 電圧規模B (CSA)   | 600 V  |
| 電圧規模C (CSA)   | 600 V          | 電圧規模D (CSA)   | 600 V  |
| 電流の規模B (CSA)  | 35 A           | 電流の規模C (CSA)  | 35 A   |
| 電流の規模D (CSA)  | 5 A            |               |        |

## UL評価データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 26 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 10 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 10 AWG |
| 現在のサイズ C (cURus)           | 30 A   | 証明書番号 (cURus)              | E60693 |
| 電圧サイズ B (cURus)            | 600 V  | 電圧サイズ C (cURus)            | 600 V  |
| 電流サイズ B (cURus)            | 30 A   |                            |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                       | A4                   | クランプ範囲、最大                                | 6 mm <sup>2</sup>   |
| クランプ範囲、最小                                | 0.13 mm <sup>2</sup> | ツインワイヤエンドフェルール、最大                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 刃寸法                                      | 0.6 x 3.5 mm        |
| 導体接続断面積 AWG、最大                           | AWG 10               | 接続数                                      | 3                   |
| 接続断面、撚線、最大                               | 6 mm <sup>2</sup>    | 接続断面、撚線、最小                               | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 接続方向                                     | 上部                   | 接続方式                                     | 耐張クランプ接続            |
| 被覆剥き長さ                                   | 12 mm                | 配線接続断面 AWG、最小                            | AWG 26              |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、細径撚線、最大                           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 配線接続断面、細径撚線、最小                           | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面ソリッドコア、最大                          | 6 mm <sup>2</sup>   |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |          |
|-----------|----------|
| 接続種別、追加接続 | 耐張クランプ接続 |
|-----------|----------|

作成日 2024/10/02 7:28:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## システム仕様

|         |  |                 |       |
|---------|--|-----------------|-------|
| バージョン   | 耐張クランプ接続, プラグ<br>イン交差接続用, コネクタ<br>無しの終端部 | エンドカバープレートの要求   | はい    |
| レベル数    | 1  | レベルごとのクランプポイント数 | 3     |
| 層ごとの電位数 | 1  | 内部で交差接続されたレベル   | いいえ   |
| PE 接続   | いいえ                                      | ルール             | TS 35 |

## 全般

|     |               |                |        |
|-----|---------------|----------------|--------|
| ルール | TS 35         | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 10 |
| 標準  | IEC 60947-7-1 | 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 26 |

## 材料データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 材質          | Wemid | 色 | 青色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 評価データ

|                        |                   |            |               |
|------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 定格断面                   | 4 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 800 V         |
| 定格 DC 電圧               | 800 V             | 定格電流       | 32 A          |
| 最大導体電流                 | 41 A              | 標準         | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1 mΩ              | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV          |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W            | 汚染度        | 3             |

## 評価データ IECEx/ATEX

|                   |   |                  |                   |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 証明書番号 (ATEX)      | DEMKO15ATEX1467U  | 証明書番号 (IECEX)    | IECEXULD15.0008U  |
| 最大電圧 (ATEX)       | 550 V   | 電流 (ATEX)        | 28 A              |
| 最大導体断面積 (ATEX)    | 6 mm <sup>2</sup>   | 最大電圧 (IECEX)     | 550 V             |
| 電流 (IEEX)         | 28 A  | 最大導体断面積 (IECEX)  | 6 mm <sup>2</sup> |
| 動作温度範囲            | For operating temperature<br>range see EC Design<br>Test Certificate / IEC Ex-<br>Certificate of Conformity | マーキング EN 60079-7 |                   |
| Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D  |                  | Ex eb II C Gb     |

## 追加の技術データ

|        |      |           |    |
|--------|------|-----------|----|
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 | 爆発試験バージョン | はい |
| 開放側面   | 右    | 類似端子数     | 1  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |             |             |

クレードルからゲート

0.165 kg CO2 eq.

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

|                |   |
|----------------|---|
| REACH SVHC     | /   |
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                                     |
| 製品のカーボンフットプリント | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@46b9e829 |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693    |
| 証明書番号 (cURusEX)       | E184763   |

## ダウンロード

|                |   |
|----------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書   | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">RINA Certificate</a><br><a href="#">17-AV4BO-0546U</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| エンジニアリングデータ    | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| 製品変更通知         | <a href="#">PCN - EN</a><br><a href="#">PCN - DE</a><br><a href="#">PCN ZDU4_3AN ZPE4_3AN ATEX IECEX change</a>   |
| ユーザ文書          | <a href="#">Usage of terminals in EXi atmospheres</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 4/3AN</a>   |
| カタログ<br>ブローチャー | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

作成日 2024/10/02 7:28:39 CEST


カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

 図面



## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |

## 空白



実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカ面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZS 12/6 MC NE WS           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1610020000</a> | ZS, 端子マーカ, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | レン・ブラッドリー, 白色   |
| 数量         | 400 Stück                  |   |

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)




VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm、ブレード長: 100 mm、刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm   |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## Z シリーズ

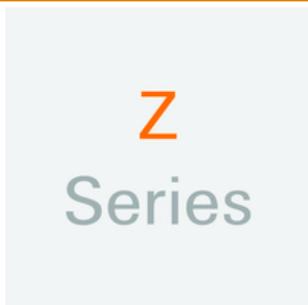

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZTA 2/ZA ZDU4              | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1609070000</a> | アクセサリ、テストアダプター、9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190466237              |                    |
| 数量         | 25 Stück                   |                    |
| 種別         | ZTA 2 ZDU4                 | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1609060000</a> | アクセサリ、テストアダプター、9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190466220              |                    |
| 数量         | 25 Stück                   |                    |

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 Stück                  |  |

## SAK シリーズ

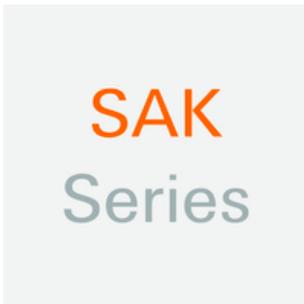

ワイドミューラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EW 35                      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0383560000</a> | エンドブラケット, ページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |   |
| 数量         | 50 Stück                   |   |
| 種別         | EW 35 GR 7032              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0383530000</a> | エンドブラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |   |
| 数量         | 50 Stück                   |   |
| 種別         | EW 35/SCHA/M3              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0258660000</a> | エンドブラケット, ページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

作成日 2024/10/02 7:28:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Z シリーズ

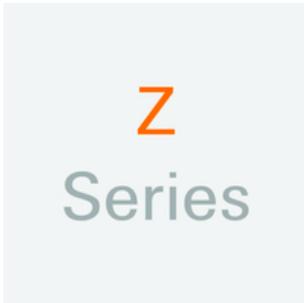

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZEW 35                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9540000000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              | °C   |
| 数量         | 20 Stück                   |  |
| 種別         | ZEW 35/2                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8630740000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              | °C   |
| 数量         | 20 Stück                   |  |

## Z シリーズ



スリーブの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくても、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリーブの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

## 一般注文データ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | ZRH 4/1 WS                 | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1636640000</a> | Zシリーズ, 縮小スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190272937              |               |
| 数量         | 1,000 Stück                |               |

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ



W  
Series

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WEW 35/1                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1059000000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              | 100 °C  |
| 数量         | 50 Stück                   |   |
| 種別         | WEW 35/2                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1061200000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | °C  |
| 数量         | 50 Stück                   |   |

## Z シリーズ



Z  
Series

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ


|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | ZAD 2/4                    | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">1609080000</a> | Zシリーズ, カバー |
| GTIN (EAN) | 4008190263317              |            |
| 数量         | 20 Stück                   |            |

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

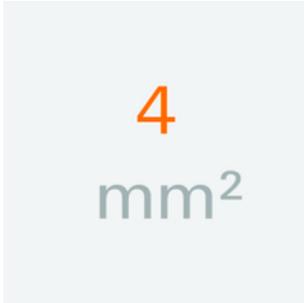4 mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別         | ZQV 4/2 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608950000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263225              |                          |
| 数量         | 60 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/6 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608990000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263263              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/10 GE                | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1609030000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263300              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/4 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608970000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263249              |                          |
| 数量         | 60 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/9 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1609020000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263294              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/20 GE                | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1909010000</a> | Zシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535637              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/8 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1609010000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263287              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/3 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608960000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263232              |                          |
| 数量         | 60 Stück                   |                          |
| 種別         | ZQV 4/7 GE                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1609000000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190263270              |                          |
| 数量         | 20 Stück                   |                          |

作成日 2024/10/02 7:28:39 CEST

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ZQV 4/5 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1608980000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263256              |                   |
| 数量         | 20 Stück                   |                   |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。


- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマット マーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 M MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1828450000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |

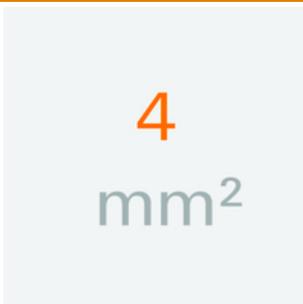4 mm<sup>2</sup>

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZAP/TW 4/3AN BL            | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">7904110000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190575991              |                    |
| 数量         | 20 Stück                   |                    |

作成日 2024/10/02 7:28:39 CEST

## データシート

## ZDU 4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZAP/TW 4/3AN               | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">7904100000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190575984              |                    |
| 数量         | 20 Stück                   |                    |

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZAP/TW 4/3AN OR            | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">7904120000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190576004              |                    |
| 数量         | 20 Stück                   |                    |

## テストプラグ

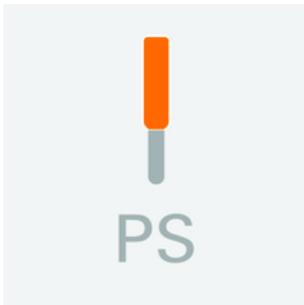

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別         | PS 2.3 RT                  | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">0180400000</a> | テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                             |
| 数量         | 20 Stück                   |                             |