

## GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カババージョンは、装置の設置を可能にします。

ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色, メンテナンススイッチ
注文番号	<a href="#">8000005211</a>
種別	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
GTIN (EAN)	4050118048568
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:36:00 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	122 mm	奥行き (インチ)	4.803 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	192 mm	幅 (インチ)	7.559 inch
正味重量	669.35 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...55 °C	動作温度	-40 °C...45 °C
------	----------------	------	----------------

## 技術データスイッチ

クランプ範囲、プラグ、最大	10 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、プラグ、最小	0.75 mm <sup>2</sup>
スイッチ種別	ABB OT16FT3	動作電圧	440 V
定格電流 AC-23A	16 A	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8
標準に従って切り替える	IEC 60947-3	汚染度	3
端子 - トルク	0.8 Nm	補助接点	ABB OA1G10
配線接続断面 AWG、最小	AWG 18	電源定格AC-23A	7.5 kW

## 一般データ

絶縁材	GF 10	エンクロージャーの材質	ガラス強化繊維ポリカーボネート
シリコン	いいえ	色	黒色
保護度合い	IP65, 完全状態	UL 94 可燃性等級	5VA
蓋ネジ用トルク	2 Nm	蓋付け	TX20ねじ
設置アドバイス	蓋ネジ付属	機能	メンテナンススイッチ
接続方式、信号	M12、Aコード		

## 分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01
ECLASS 14.0	27-18-01-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® ON/OFF variants</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Datasheet FieldPower® 10P ON/OFF</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/10/02 7:36:00 CEST

## GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

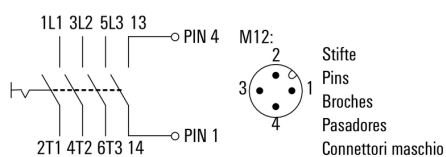

## GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミット搭載で、高い再現精度を有します。

## 一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">1479120000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 Stück	

## Generation 1



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付けが用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。

ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

## 一般注文データ

種別	BG GH 10P 4XVG PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1121990000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903030	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 Stück	
種別	GH 10P PT6	バージョン
注文番号	<a href="#">1121980000</a>	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903023	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 Stück	

## GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

## 利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

## 一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2821510000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 Stück	