

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Klippon®EBx HS ステンレススチール製エンクロージャーでは、カバーをヒンジとネジで固定した高品質製品で、石油および有害化学物質を扱う産業での優れた性能を備えています。ATEX や IECEx の認証など、国際規格に準拠し、認定を取得しています。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), 空エンクロージャ, 高さ: 300 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 150 mm, グランドプレート: 下部, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
注文番号	<a href="#">8000071018</a>
種別	KEBXHS303015S4B1 AK
GTIN (EAN)	4064675384984
数量	1 Stück
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

作成日 2024/08/27 19:59:18 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

## 寸法と重量

深さ	150 mm	奥行き (インチ)	5.905 inch
高さ	300 mm	高さ (インチ)	11.811 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
取付寸法 - 高さ	260 mm	取付寸法 - 幅	260 mm
正味重量	5,605 g		

## 温度

動作温度 -55 °C...135 °C

## ケーブルグラント、上/下

M12	54	M16	30
M20	15	M25	6
M32	5	M40	4

## ケーブルグラント、右

M12	70	M16	42
M20	24	M25	13
M32	10	M40	4
M50	3		

## ケーブルグラント、左

M12	70	M16	42
M20	24	M25	13
M32	10	M40	4
M50	3		

## ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャ本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド
---------------	---

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般的な情報

AF サイズ	10 mm	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
アクセス開口部：高さ	249.6 mm	アクセス開口：幅	243.6 mm
エンクロージャ付属品	背面にM6のブラインドスレッド孔を4または6、オプションで追加の取り付けフットを使用	カバー素材厚み	1.5 mm
グラウンドプレート	下部	シール材	シリコン（カバー+フランジ）
フランジプレート	はい	フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW
フランジ素材厚み	3 mm	使用範囲	化学工業、爆発危険区域、石油/ガス産業、陸上、プロセス業界、システムとテクノロジーの構築、機械製造、包装業界
保護度合い	IP66	保護等級（UL）	Type 1, Type 4, Type 4X
動作温度、最大	135 °C	動作温度、最小	-55 °C
最大ペイロード	9 kg	材質	ステンレススチール 1.4404（316L）
標準	EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31	積分固定	スタッドボルトM6内側（メス型）ねじx4、6、または9
素材の厚み	1.5 mm	蓋	はい
蓋のねじ数	2	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10 + ヒンジ	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン、10 J バージョン標準
表面仕上	艶消し	開口角度蓋	125 °

## 垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x41	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x34	WDU 6 / ZDU 6	3x25

## 水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x41	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x34	WDU 6 / ZDU 6	3x25

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD（適合宣言番号）	DE PS265X 210819 001ISS01	承認条件	ATEX, IECEx, INMETRO
証明書番号、空エンクロージャ（ATEX）	IBExU 21ATEX 1016 U	証明書番号、空エンクロージャ（IECEx）	IECEx IBE 21.0006U
証明書番号、空エンクロージャ（INMETRO）	LMP 21.0601U	証明書番号、端子ボックス（ATEX）	IBExU 21ATEX 1017 X
証明書番号、端子ボックス（IECEx）	IECEx IBE 21.0012	証明書番号、端子ボックス（INMETRO）	LMP 21.0602X
証明書番号（ATEX）	IBEXU21ATEX1016U	証明書番号（IECEx）	IECExIBE21.0006U
適合の減衰番号AoC	DE PS265x 210819 000ISS01		

作成日 2024/08/27 19:59:18 CEST

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02
ECLASS 14.0	27-18-05-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULusEX)	E223792

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">IBEXU21ATEX1017X</a> <a href="#">IBEXU21ATEX1016U</a> <a href="#">IECEXIBE21.0012</a> <a href="#">IECEXIBE21.0006U</a> <a href="#">UKCA TÜV 22 UKEX 7098 X</a> <a href="#">UKCA TÜV 22 UKEX 7097 U</a> <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures - AoC DE PS265x 210819 000ISS01</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0601U KLIPPON EBx</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0602X KLIPPON EBx</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures LVD - DoC DE PS265X 210819 001ISS01</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KEBXHS303015S4B1 AK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

圖面

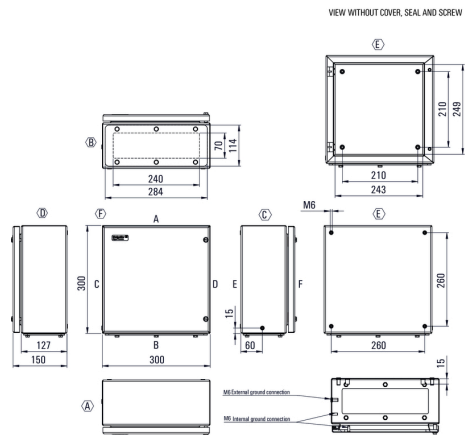

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取付け備品



## 統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

## 取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

**ラベル固定セット – SD** は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

**総合固定セット – TPSD** は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	深さ: 13.6 mm, 材質: ステンレススチール, 防錆性, 未処理, 銀色
数量	500 Stück	

## 取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

## 一般注文データ

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 材質: スチール, 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4064675275695	
数量	1 Stück	

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">2749640000</a>	取付けツール、刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118896381	
数量	1 Stück	

## ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

## 一般注文データ

種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
GTIN (EAN)	4064675425359	
数量	1 Stück	

## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4064675425632	25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4064675425366	50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

## スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 Stück	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 Stück	
種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190857851	
数量	2 Stück	



## KEBXHS303015S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	KEB MOPL 3030 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074171</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240
GTIN (EAN)	4064675425168	mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
数量	1 Stück	
種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深
GTIN (EAN)	4050118063820	さ: 8.5 mm, 材質: スチール, 亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不
数量	1 Stück	動態化, 銀色
種別	KEB MOPL 3030 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074316</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240
GTIN (EAN)	4064675425267	mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処
数量	1 Stück	理, 銀色