

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Klippon®EBx HS ステンレススチール製エンクロージャーでは、カバーをヒンジとネジで固定した高品質製品で、石油および有害化学物質を扱う産業での優れた性能を備えています。ATEX や IECEx の認証など、国際規格に準拠し、認定を取得しています。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), 空エンクロージャ, 高さ: 500 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
注文番号	<a href="#">8000071023</a>
種別	KEBXHS504020S4B1 AK
GTIN (EAN)	4064675385035
数量	1 Stück
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

作成日 2024/08/27 19:52:12 CEST

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

## 寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	500 mm	高さ (インチ)	19.685 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
取付寸法 - 高さ	460 mm	取付寸法 - 幅	360 mm
正味重量	11,405 g		

## 温度

動作温度 -55 °C...135 °C

## ケーブルグランド、上/下

M12	137	M16	73
M20	46	M25	27
M32	14	M40	11
M50	4	M63	3
M75	3		

## ケーブルグランド、右

M12	234	M16	114
M20	75	M25	48
M32	27	M40	14
M50	11	M63	5
M75	4		

## ケーブルグランド、左

M12	234	M16	114
M20	75	M25	48
M32	27	M40	14
M50	11	M63	5
M75	4		

## ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャ本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ スチールアーススタッド
---------------	--

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 一般的な情報

AF サイズ	10 mm	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
アクセス開口部：高さ	449.6 mm	アクセス開口：幅	343.6 mm
エンクロージャ付属品	背面にM6のブラインドスレッド孔を4または6、オプションで追加の取り付けフットを使用	カバー素材厚み	1.5 mm
グラウンドプレート	下部	シール材	シリコン（カバー+フランジ）
フランジプレート	はい	フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW
フランジ素材厚み	3 mm	使用範囲	化学工業、爆発危険区域、石油/ガス産業、陸上、プロセス業界、システムとテクノロジーの構築、機械製造、包装業界
保護度合い	IP66	保護等級（UL）	Type 1, Type 4, Type 4X
動作温度、最大	135 °C	動作温度、最小	-55 °C
最大ペイロード	20 kg	材質	ステンレススチール 1.4404（316L）
標準	EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31	積分固定	スタッドボルトM6内側（メス型）ねじx4、6、または9
素材の厚み	1.5 mm	蓋	はい
蓋のねじ数	3	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10 + ヒンジ	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン、10 J バージョン標準
表面仕上	艶消し	開口角度蓋	125 °

## 垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	4x40	WDU 16 / ZDU 16	4x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x80	WDU 35 / ZDU 35	4x25
WDU 4 / ZDU 4	4x67	WDU 6 / ZDU 6	4x50

## 水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	6x30	WDU 16 / ZDU 16	6x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	6x61	WDU 35 / ZDU 35	6x18
WDU 4 / ZDU 4	6x51	WDU 6 / ZDU 6	6x38

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD（適合宣言番号）	DE PS265X 210819 001ISS01	承認条件	ATEX, IECEx, INMETRO
証明書番号、空エンクロージャ（ATEX）	IBExU 21ATEX 1016 U	証明書番号、空エンクロージャ（IECEx）	IECEx IBE 21.0006U
証明書番号、空エンクロージャ（INMETRO）	LMP 21.0601U	証明書番号、端子ボックス（ATEX）	IBExU 21ATEX 1017 X
証明書番号、端子ボックス（IECEx）	IECEx IBE 21.0012	証明書番号、端子ボックス（INMETRO）	LMP 21.0602X
証明書番号（ATEX）	IBEXU21ATEX1016U	証明書番号（IECEx）	IECExIBE21.0012X
適合の減衰番号AoC	DE PS265x 210819 000ISS01		

作成日 2024/08/27 19:52:12 CEST

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02
ECLASS 14.0	27-18-05-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULusEX)	E223792

## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">IBEXU21ATEX1017X</a> <a href="#">IBEXU21ATEX1016U</a> <a href="#">IECEXIBE21.0012</a> <a href="#">IECEXIBE21.0006U</a> <a href="#">UKCA TÜV 22 UKEX 7098 X</a> <a href="#">UKCA TÜV 22 UKEX 7097 U</a> <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures - AoC DE PS265x 210819 000ISS01</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0601U KLIPPON EBx</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0602X KLIPPON EBx</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures LVD - DoC DE PS265X 210819 001ISS01</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KEBXHS504020S4B1 AK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

四面

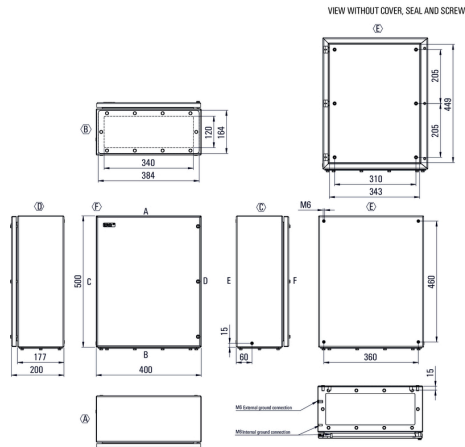

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4064675425366	50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4064675425632	25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

## 取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャをその外側から取り付けることもできます。

## 一般注文データ

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深
GTIN (EAN)	4064675275695	さ: 10.5 mm, 材質: スチール, 未処理, 銀色
数量	1 Stück	

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

## 一般注文データ

種別	DOHA KEB A5 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125
GTIN (EAN)	4064675425649	mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 Stück	
種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 Stück	
種別	DOHA KEB A4 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675425656	mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 Stück	

## スペーサー



3 種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190857851	
数量	2 Stück	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850234	
数量	2 Stück	
種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 材質: スチール, 銀色
GTIN (EAN)	4008190850241	
数量	2 Stück	

作成日 2024/08/27 19:52:12 CEST

## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">2749640000</a>	取付けツール、刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118896381	
数量	1 Stück	

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化、銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 Stück	
種別	KEB MOPL 5040 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074321</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 440 mm, 幅: 340 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理、銀色
GTIN (EAN)	4064675425304	
数量	1 Stück	
種別	KEB MOPL 5040 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074175</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 440 mm, 幅: 340 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
GTIN (EAN)	4064675425205	
数量	1 Stück	



## KEBXHS504020S4B1 AK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

**取り付け対応ハードウェアキット**

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

**ラベル固定セット – SD** は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

**総合固定セット – TPSD** は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	深さ: 13.6 mm, 材質: ステンレススチール、防錆性、未処理、銀色
数量	500 Stück	