

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新しいKlippon® EBiエンクロージャシリーズは、産業環境向けに特別に設計されています。厳しい環境での使用に関するすべての要件を確実に満たし、魅力的なパフォーマンス機能を特長としています。費用対効果の高いステンレススチール製エンクロージャは、非常に経済的な効果を可能にし、限られた予算のプロジェクトにも適しています。業界別応用のKlippon® EBiに加えて、危険地域のためのKlippon® EBxがあります。cULus認可を受けたエンクロージャは、要求に応じて利用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Klippon EBi HS (Essential Box industrial – ヒンジネジ), エンクロージャ, 高さ: 300 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 150 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| 注文番号 | 8000090343 |
| 種別 | KEBIHS303015S2N0 AL |
| GTIN (EAN) | 4064675855477 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/24 11:51:19 CEST

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 150 mm | 奥行き (インチ) | 5.905 inch |
| 高さ | 300 mm | 高さ (インチ) | 11.811 inch |
| 幅 | 300 mm | 幅 (インチ) | 11.811 inch |
| 正味重量 | 4,805 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 動作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|----------------|

ケーブルグランド、上/下

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 18 |
| M20 | 14 | M25 | 6 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |

ケーブルグランド、右

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 48 | M16 | 27 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 4 |

ケーブルグランド、左

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 48 | M16 | 27 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 4 |

一般的な情報

| | | | |
|------------|------------------------|---------|--|
| エンクロージャ付属品 | ハウジングの背面壁経由の取り付け | カバー素材厚み | 1.5 mm |
| シリコン | いいえ | シール材 | クロロプレン |
| フランジプレート | いいえ | 保護度合い | IP66 |
| 動作温度、最大 | 85 °C | 動作温度、最小 | -40 °C |
| 材質 | ステンレススチール 1.4301 (304) | 注：保護等級 | IP保護は、密閉されたシーリングワッシャーを使用して壁取り付け後にのみ与えられます。 |
| 筐体素材厚 | 1.5 mm | 蓋付け | マイナスM5六角ねじとフラット+ヒンジ間の距離10 mm |
| 衝撃耐性 | 10 Jバージョン標準 | 表面仕上 | 未処理 |

垂直アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x41 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x34 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x25 |

水平アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x25 |

作成日 2024/07/24 11:51:19 CEST

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|----|---|
| 認可 |  |
|----|---|

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

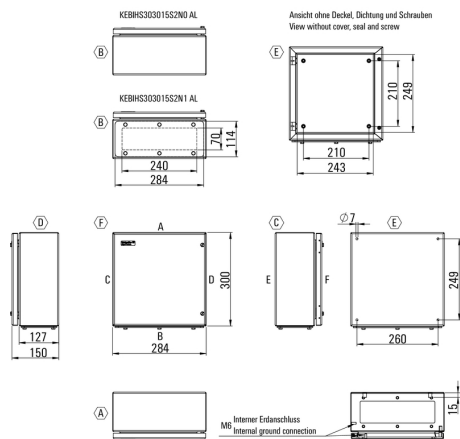

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075816 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | 50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール |
| 数量 | 1 Stück | 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色 |
| 種別 | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | 25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール |
| 数量 | 1 Stück | 1.4404 (316L), 艶消し, 銀色 |

スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SP M6 15 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | |
| 数量 | 2 Stück | |
| 種別 | SP M6 20 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | |
| 数量 | 2 Stück | |
| 種別 | SP M6 30 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | |
| 数量 | 2 Stück | |

作成日 2024/07/24 11:51:19 CEST

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | バージョン |
| 注文番号 | 2749640000 | 取付けツール、刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | |
| 数量 | 1 Stück | |

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KEB MOPL 3030 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 8000074171 | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | KEB MOPL 3030 S2N H | バージョン |
| 注文番号 | 8000074316 | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4064675425267 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | GFSC M5X10 TX20 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | |
| 数量 | 1 Stück | |

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | LKSC M6X8 A2 TX30 | バージョン |
| 注文番号 | 2704960000 | Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | 深さ: 13.6 mm, 材質: ステンレススチール, 防錆性, 未処理, 銀色 |
| 数量 | 500 Stück | |

取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KEB MOFT SMALL S4 SET | バージョン |
| 注文番号 | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), 取り付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深 |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | さ: 10.5 mm, 材質: スチール, 未処理, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |

KEBIHS303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ドキュメントホルダー



エンクロージャー内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DOHA KEB A6 S4B R | バージョン |
| 注文番号 | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95 |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |