

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



新しいKlippon® EBiエンクロージャシリーズは、産業環境向けに特別に設計されています。厳しい環境での使用に関するすべての要件を確実に満たし、魅力的なパフォーマンス機能を特長としています。費用対効果の高いステンレススチール製エンクロージャは、非常に経済的な効果を可能にし、限られた予算のプロジェクトにも適しています。業界別応用のKlippon® EBiに加えて、危険地域のためのKlippon® EBxがあります。cULus認可を受けたエンクロージャは、要求に応じて利用できます。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, 高さ: 400 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色
注文番号	<a href="#">8000090360</a>
種別	KEBIQL404020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855736
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:45:46 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	400 mm	高さ (インチ)	15.748 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
正味重量	8,378.422 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------

## ケーブルグランド、上/下

M12	80	M16	48
M20	30	M25	24
M32	12	M40	10
M50	4	M63	3

## ケーブルグランド、右

M12	96	M16	65
M20	40	M25	24
M32	21	M40	10
M50	4	M63	3

## ケーブルグランド、左

M12	96	M16	65
M20	40	M25	24
M32	21	M40	10
M50	4	M63	3

## 一般的な情報

エンクロージャ付属品	ハウジングの背面壁経由の取り付け	カバー素材厚み	1.5 mm
シリコーン	いいえ	シール材	クロロブレン
フランジプレート	いいえ	保護度合い	IP66
動作温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	注：保護等級	IP保護は、密閉されたシーリングワッシャーを使用して壁取り付け後にのみ与えられます。
筐体素材厚	1.5 mm	蓋付け	ダブルビット挿入付き四半回転ファスナー
衝撃耐性	10 Jバージョン標準	表面仕上	未処理

## 垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x30	WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59	WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 4 / ZDU 4	3x49	WDU 6 / ZDU 6	2x37

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x30	WDU 16 / ZDU 16	2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x59	WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 4 / ZDU 4	3x49	WDU 6 / ZDU 6	2x37

## 分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



## ダウンロード


承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data - STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# KEBIQL404020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

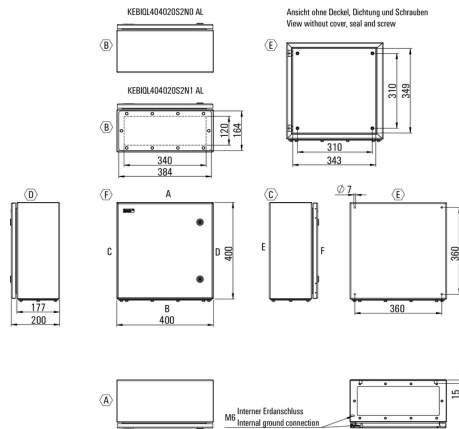

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	KEB MOPL 4040 S2N H	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074319</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 340 mm, 幅: 340
GTIN (EAN)	4064675425281	mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処
数量	1 Stück	理, 銀色
種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深
GTIN (EAN)	4050118063820	さ: 8.5 mm, 材質: スチール, 亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキおよび不
数量	1 Stück	動態化, 銀色
種別	KEB MOPL 4040 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">8000074173</a>	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 340 mm, 幅: 340
GTIN (EAN)	4064675425182	mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
数量	1 Stück	

## スペーサー



3 種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

## 一般注文データ

種別	SP M6 30 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190850241	さ: 30 mm, 材質: スチール, 銀色
数量	2 Stück	
種別	SP M6 20 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190850234	さ: 20 mm, 材質: スチール, 銀色
数量	2 Stück	
種別	SP M6 15 MSZN	バージョン
注文番号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深
GTIN (EAN)	4008190857851	さ: 15 mm, 材質: スチール, 銀色
数量	2 Stück	

作成日 2024/07/04 7:45:46 CEST

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダブルビットキー



ダブルビットキーを使用すると、エンクロージャー扉のロック素子を開閉できます。

## 一般注文データ

種別	KLIPPON QL KEY	バージョン
注文番号	<a href="#">2473930000</a>	Klippon EB (Essential Box), キー, その他, 材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4050118485868	
数量	5 Stück	

## 取り付けフット



追加で使用可能な取り付けフットを使用して、エンクロージャーをその外側から取り付けることもできます。

## 一般注文データ

種別	KEB MOFT SMALL S4 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けフット, 高さ: 38 mm, 幅: 55 mm, 深さ: 10.5 mm, 材質: スチール, 未処理, 銀色
GTIN (EAN)	4064675275695	
数量	1 Stück	

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## タイプラベルホルダー



必要に応じて目立つ表示や、必要に応じて追加の銘板を表示できるように設計されたラベルホルダーが用意されています。

## 一般注文データ

種別	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4064675425632	25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色
種別	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4064675425366	50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール
数量	1 Stück	1.4404 (316L), 艶消し, 銀色

## ドキュメントホルダー



エンクロージャ内ドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー。

## 一般注文データ

種別	DOHA KEB A6 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 95
GTIN (EAN)	4064675425359	mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 Stück	
種別	DOHA KEB A4 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 175
GTIN (EAN)	4064675425656	mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 Stück	
種別	DOHA KEB A5 S4B R	バージョン
注文番号	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), エンクロージャ, リベット付き, 高さ: 125
GTIN (EAN)	4064675425649	mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 銀色
数量	1 Stück	

## KEBIQL404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取付け備品



## 統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

## 取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

**ラベル固定セット – SD** は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

**総合固定セット – TPSD** は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別	LKSC M6X8 A2 TX30	バージョン
注文番号	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 固定セット, 高さ: 11.3 mm, 幅: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196	深さ: 13.6 mm, 材質: ステンレススチール、防錆性、未処理、銀色
数量	500 Stück	