

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

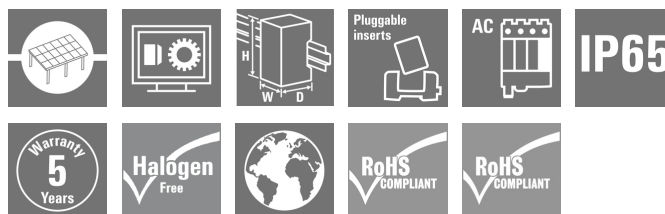

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。

- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 電圧モニタリング, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45
注文番号	8000101285
種別	PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986191976
数量	1 Stück

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	530 mm	高さ (インチ)	20.866 inch
幅	430 mm	幅 (インチ)	16.929 inch
正味重量	16,000 g		

DCストリング監視

モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, RS-485を使用した現場装置とSCADA間の接続	供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A
電圧モニタリング	はい		

DC入力

入力数	15	接続口の数	2
-----	----	-------	---

DC電気プロパティ

サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし	定格電圧	230 V
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリングモニタリング)	いいえ

ハウジング

保護度合い	IP65	取り付け方式	壁取付け
-------	------	--------	------

基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	-------------------------------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

エンクロージャ

エンクロージャ付属品	ラグの設置	取り付け方式	壁取付け
絶縁材	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate	衝撃耐性	IEC 62262に準拠したIK10

サージ保護DC側

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	-------------------------------------

一般データ

保護度合い	IP65	標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
設置場所	保護された屋外エリア (海から1km以上)		

作成日 2024/07/24 9:59:50 CEST

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	Thermal Report
技術文書	Mechanical Drawing
カタログ	Catalogues in PDF-format

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

