


PV 124SXFXCXXV001TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

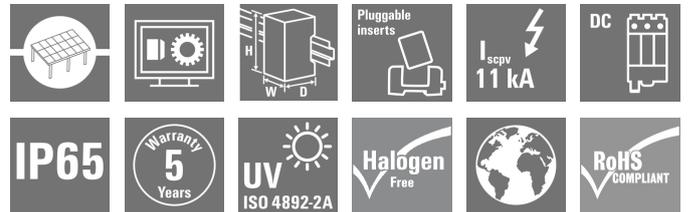

マルチ MPPT スtringインバーター用標準ポートフォリオ

Stringとインバーターを過電圧から保護します。長いケーブルとStringインバーター入力 (MPPT) の保護は、屋上でも発電所規模でも、太陽光発電所設置の円滑な操業にとって極めて重要です。この目的のために、ワイドミュラーは、ケーブルなしインバーターのString DC 直流入力側、あるいは双方を潜在的な過電圧から保護するために役立つ、一連の別々のキャビネットを備えた製品ポートフォリオを開発しました。これらのソリューションにより、Weidmüller (ワイドミュラー) のソーラー PV の経験と品質規格へのこだわりを設置および開発業者様にお届けします。Multi-MMPT

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボックス, 1500 V, 過電圧保護, WM4C, 壁掛け用, 横, 分散型インバーター, 12 MPP
注文番号	8000109860
種別	PV 124SXFXCXXV001TXPX15LWW
GTIN (EAN)	4099986666344
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 20:02:22 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PV 124SFXFCXXV001TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	536 mm	高さ (インチ)	21.102 inch
幅	747 mm	幅 (インチ)	29.409 inch
正味重量	25,000 g		

温度

周囲温度	-20°C to +45°C	動作温度	-20°C to +45°C
------	----------------	------	----------------

DCストリング監視

モニタリング機能	モニタリングなし
----------	----------

DC入力

ヒューズ	ヒューズカートリッジもホルダーもない		
ヒューズの種別	ヒューズカートリッジもホルダーもない		
入力数	24		
接続 DC 入力ケーブル (+)	WM4Cプラグインコネクタ		
接続DC入力ケーブル (-)	WM4Cプラグインコネクタ		
接続タイプ、DC入力ケーブル	WM4Cプラグインコネクタ		
接続口の数	1		
最大出力点数 (MPP)	12		
機能的アース接触	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数	1
		ケーブル直径、最小	6 mm
	ケーブル直径、最大	12 mm	
導体接続	接続方式	ねじ接続	
直流入力数	24		

DC出力

DC出力ケーブル接続	WM4Cプラグインコネクタ	接続種類、DC出力ケーブル	WM4Cプラグインコネクタ
直流出力数	24		

DC電気プロパティ

サージ保護DC側	1500 VタイプII、リモート接続	定格電圧	1,500 V
接地	VPUで直接		

ハウジング

保護度合い	IP65	取り付け方式	壁取付け
-------	------	--------	------

基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020		
----	-------------------------------------	--	--

保証

時間間隔	5 年		
------	-----	--	--

作成日 2024/11/05 20:02:22 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PV 124SFXCXXV001TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92
ECLASS 14.0	22-57-02-92		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity Combiner Boxes non monitored
エンジニアリングデータ	Thermal Report PV 124SFXCXXV001TXPX15LWW
技術文書	Electrical Drawing PV 124SFXCXXV001TXPX15LWW Mechanical Drawing PV 124SFXCXXV001TXPX15LWW
カタログ	Catalogues in PDF-format

