

## PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

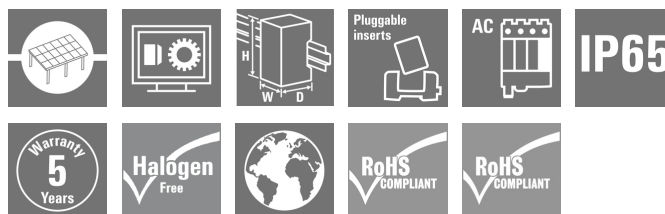

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, クラス II サージ保護, 漏電無し, コンポーネントの監視, 電圧モニタリング, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45
注文番号	<a href="#">8000111623</a>
種別	PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW
GTIN (EAN)	4099986678910
数量	1 Stück

## PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	180 mm	奥行き (インチ)	7.087 inch
高さ	270 mm	高さ (インチ)	10.63 inch
幅	360 mm	幅 (インチ)	14.173 inch
正味重量	4,890 g		

## DCストリング監視

モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, RS-485を使用した現場装置とSCADA間の接続	電圧モニタリング	はい
----------	---	----------	----

## DC入力

入力数	7	接続口の数	3
-----	---	-------	---

## DC電気プロパティ

サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし	定格電圧	230 V
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリングモニタリング)	いいえ

## ハウジング

保護度合い	IP65	取り付け方式	壁取付け, 屋内のみ
-------	------	--------	------------

## 基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	-------------------------------------

## 保証

時間間隔	5 年
------	-----

## エンクロージャ

エンクロージャ付属品	ラグの設置	カバー	着脱自在
取り付け方式	壁取付け, 屋内のみ	絶縁材	ポリエステル素材ガラス強化繊維、ポリカーボネート

## サージ保護DC側

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	-------------------------------------

## 一般データ

保護度合い	IP65	標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
設置場所	屋内使用		

作成日 2024/08/27 16:45:17 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PV CUXI07TXUXDXAXWXRWW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92
ECLASS 14.0	22-57-02-92		

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of of conformity utility communication boxes</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Thermal Report</a>
技術文書	<a href="#">Mechanical Drawing</a>
ユーザ文書	<a href="#">PV Communication Box User Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

