

PV WUCI07TXUXDXAXWXR3WW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

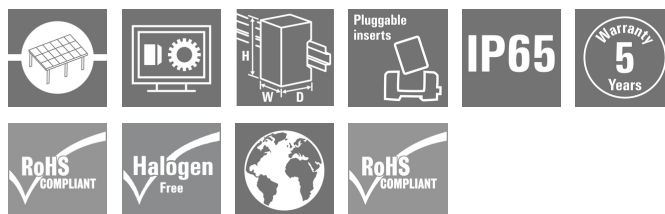

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

太陽光発電所のすべての重要な気象パラメータに関する信頼性の高い情報を提供するために、ワイドミュラーは2つの製品ファミリーを持つこのPV気象箱のポートフォリオを構築しました。

- それらは即時使用可能で、非常に堅牢で、すべての天候の影響から保護されています。
- Lite: 新「Lite」ファミリーは、「Premium」バージョンの主な機能と保護機能をコンパクトな筐体で提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, エンクロージャ, 工業用モニター, 230 V AC, RJ45, Webベース, 気象ボックス
注文番号	8000113427
種別	PV WUCI07TXUXDXAXWXR3WW
GTIN (EAN)	4099986694187
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 9:57:15 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PV WUCI07TXUXDXAXWXR3WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	530 mm	高さ (インチ)	20.866 inch
幅	430 mm	幅 (インチ)	16.929 inch
正味重量	10,604.05 g		

温度

周囲温度	-20°C to +50°C	動作温度	-20°C to +50°C
------	----------------	------	----------------

DCストリング監視

モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, RS-485を使用した現場気象センサーとSCADA間の接続	供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A
電圧モニタリング	はい		

DC入力

入力数	12	接続口の数	9
-----	----	-------	---

DC電気プロパティ

サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし	定格電圧	230 V
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリングモニタリング)	該当、補助接点なし

ハウジング

保護度合い	IP65	取り付け方式	壁取付け
-------	------	--------	------

基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2011
----	-------------------------------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

エンクロージャ

エンクロージャ付属品	ラグの設置	スイッチ断路器の実行	スイッチなし
取り付け方式	壁取付け	絶縁材	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
衝撃耐性	IEC 62262に準拠したIK10		

サージ保護DC側

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2011
----	-------------------------------------

作成日 2024/07/24 9:57:15 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PV WUCI07TXUXDXAXWXR3WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般データ

保護度合い	IP65	標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2011
設置場所	保護された屋外エリア（海から1km以上）		

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c, 7a, 7cl

承認

認可	
ROHS	適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	Thermal Report
技術文書	Mechanical Drawing
カタログ	Catalogues in PDF-format

PV WUCI07TXUXDXAXWXR3WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

