

PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

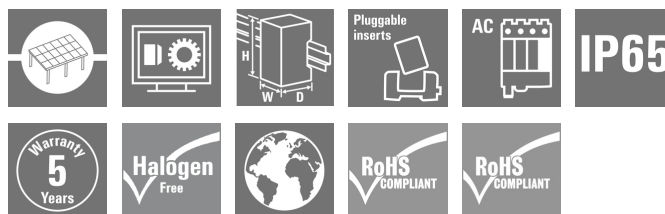

信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45, PoE
注文番号	8000135184
種別	PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099987006750
数量	1 Stück

PV CPC116TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	180 mm	奥行き (インチ)	7.087 inch
高さ	270 mm	高さ (インチ)	10.63 inch
幅	360 mm	幅 (インチ)	14.173 inch
正味重量	5,410 g		

DCストリング監視

モニタリング機能	RJ45ポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ、産業用 PC、PoEアンマネージドインジェクタ、RS-485を使用した現場装置と SCADA 間の接続	供給	バッテリー PRO ECO 72W 24V 3A
----------	--	----	--------------------------

DC電気プロパティ

サージ保護 AC 側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし	定格電圧	230 V
接地	VPU で直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリングモニタリング)	いいえ

ハウジング

保護度合い	IP65	取り付け方式	壁取付け
-------	------	--------	------

基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	-------------------------------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

エンクロージャ

エンクロージャ付属品	ラグの設置	カバー	着脱自在
取り付け方式	壁取付け	絶縁材	ポリエステル素材ガラス強化繊維、ポリカーボネート
衝撃耐性	IEC 62262 に準拠した IK10		

サージ保護 DC 側

標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
----	-------------------------------------

一般データ

保護度合い	IP65	標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
設置場所	屋内使用		

作成日 2024/08/27 16:49:58 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PV CPC116TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92
ECLASS 14.0	22-57-02-92		

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of of conformity utility communication boxes
エンジニアリングデータ	Thermal Report
技術文書	Mechanical Drawing
ユーザ文書	PV Communication Box User Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format

PV CPCI16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

