

RS SD25 BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

IEC 807-2 / DIN 41652 準拠のテンションクランプ接続
搭載、SubD コネクタでの信号伝送対応パッシブインター
フェース。主な特長は次のとおりです：

- 9 極、15 極、37 極、50 極のオスおよびメスコネクタ
搭載グループ。
- コントローラとフィールド接続間の 1 対 1 の電気接続
部。
- 標準の TS35 または TS32 レールに取り付け対応の、非
常に小型なモジュール。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | インターフェース, RSSD, IEC 60807/DIN 41652 に準拠したD-subコネクタ, 25 極メス型, 耐張クラ ンプ接続 |
| 注文番号 | 8537380000 |
| 種別 | RS SD25 BZ |
| GTIN (EAN) | 4032248173068 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 7:13:34 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RS SD25 BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|------------|
| 深さ | 64 mm | 奥行き (インチ) | 2.52 inch |
| 高さ | 87 mm | 高さ (インチ) | 3.425 inch |
| 幅 | 80 mm | 幅 (インチ) | 3.15 inch |
| 正味重量 | 160 g | | |

温度

| | | | |
|------|-------------|------|-----------|
| 保管温度 | -40...70 °C | 動作温度 | 0...55 °C |
|------|-------------|------|-----------|

接続データ

| | | | |
|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|
| ロックシステム設計 | UNC 4/40 | 制御側の接続 | IEC 60807/DIN 41652に準拠したD-subコネクタ |
| 接地 | いいえ | 接続 (フィールド側) | LM2NZF 5.08mm |
| 極数 (コントロール側) | 25 極メス型 | | |

評価データ

| | | | |
|------|-------|-----------|-------|
| 定格電圧 | 100 V | 接続ごとの定格電流 | 1.5 A |
|------|-------|-----------|-------|

接続フィールド

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| クランプ範囲、最大 | 2.5 mm ² | クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² |
| スリーブ付フレキシブル、最大 | 1.5 mm ² | スリーブ付フレキシブル、最小 | 0.25 mm ² |
| フレキシブル、最大H05 (07) V-K | 1.5 mm ² | フレキシブル、最小H05 (07) V-K | 0.2 mm ² |
| プラスチックカラー付属スリーブ、最大 | 1.5 mm ² | 固定式、最大H05 (07) V-U | 2.5 mm ² |
| 固定式、最小H05 (07) V-U | 0.2 mm ² | 接続方式 | 耐張クランプ接続 |
| 最大配線断面、AWG | AWG 14 | 最小配線断面、AWG | AWG 24 |
| 被覆剥き長さ | 7.5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

絶縁協調 (EN50178)

| | | | |
|---------------------|--------------|--------|-------|
| 準拠 | DIN EN 50178 | 定格絶縁電圧 | 100 V |
| サージ電圧カテゴリー | II | 汚染度レベル | 2 |
| パルス電圧テスト (1,2/50µs) | 0.8 kV | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a |

RS SD25 BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E141197 |

ダウンロード


| | |
|--------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | Declaration of Conformity |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

RS SD25 BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

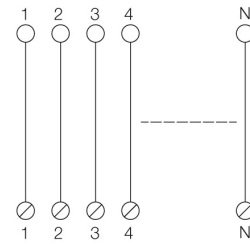

N: Number of poles

RS SD25 BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ

SAK
Series

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 0383560000 | エンドブラケット, Wemid, ページュ, レール: TS 35, ねじ込み |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 数量 | 50 Stück | |

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TS 32X15 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0122800000 | 端子レール, スロットなし, アクセサリ, 33 x 15 x 2000 mm, スチール, |
| GTIN (EAN) | 4008190066307 | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 2 m | |

RS SD25 BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 32

TS 32

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EWK 2 | バージョン |
| 注文番号 | 0199360000 | エンドブラケット, Wemid, ページュ, レール: TS 32, ねじ込み |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | |
| 数量 | 50 Stück | |

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0383400000 | 端子レール, スロットなし, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, スチール, |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 2 m | |
| 種別 | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0498000000 | 端子レール, スロットなし, アクセサリ, 35 x 15 x 2000 mm, スチール, |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 2 m | |