

## FBCON PA CG 4WAY EX


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

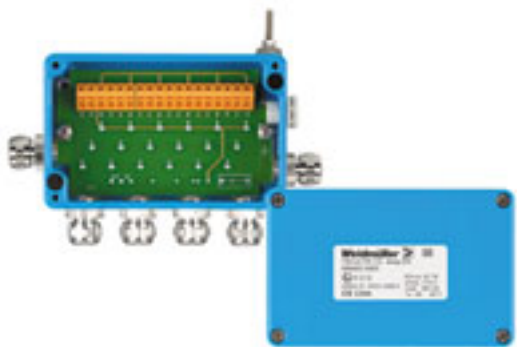

危険場所での使用には、PROFIBUS PA Ex 接続箱を 1 方向、2 方向、4 方向、および 8 方向の分電器として使用できます。

EMC ケーブルグラウンド、保護等級 IP66、そして幅広い動作温度範囲により、過酷環境下での接続を安全に保護します。

## 機能

- トランクとスプール用の EMC ケーブルグラウンド
- M12 コネクタ (スプール用)
- 外部接地ピン
- 保護等級 IP66
- アルミニウム製バージョン
- Profibus PA 互換

注：アルミニウム製エンクロージャーまたは M12 コネクタ、あるいはその両方を備えた FBCON 製品は、塩気の強い環境では使用しないでください。

## 一般注文データ

バージョン	Exアプリケーション用の標準ディストリビュータ EEx (ia) , 4方向分電器EEx, IP66
注文番号	<a href="#">8564200000</a>
種別	FBCON PA CG 4WAY EX
GTIN (EAN)	4032248238569
数量	1 Stück

## FBCON PA CG 4WAY EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.457 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.15 inch
長さ	125 mm	長さ (インチ)	4.921 inch
正味重量	673 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...80 °C	周囲温度	-40 °C...80 °C
動作温度	-40 °C...80 °C		

## 技術データ

ケーブル導入口	真鍮ケーブルグランド	コンタクトソケット数	4
ハウジング主要材質	アルミニウム, AlSi12	ハウジング設計	圧力補正エレメント付き
バスシステム	プロフィバス - PA, 基礎 フィールドバス	保護度合い	IP66
取り付け方式	表面実装型, 前面取付け	導体外径、最大	9.5 mm
導体外径、最小	5.5 mm	接点支持素材	真鍮
接点材質	CuZnAu	接続種別 PE	ケーブルグランド付きス パーライン
汚染度	2	配電種別	4方向分電器EEx

## 分類

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-24-26-08
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

作成日 2024/07/02 5:24:11 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FBCon PA CG 4WAY EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220208 Technical change to FBCon field distributors (passive, with aluminum housings)</a>
ソフトウェア	<a href="#">WI-Segment-Calculator</a>
ユーザ文書	<a href="#">Instruction sheet</a>
	<a href="#">Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

# FBCON PA CG 4WAY EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

