

## FBCon DP M12 TERM 24V


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

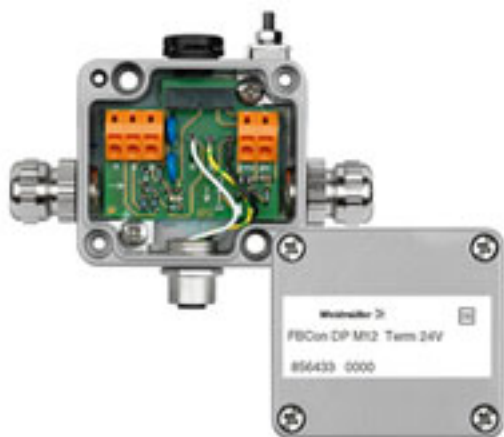

Profibus DP および Modbus RS485 の場合、FBCon 規格の T 型分電器および端子は、各フィールドデバイスまたはリモート I/O をバスケーブルに接続します。それらの EMC ケーブルグランド、保護等級 IP66、そして幅広い動作温度範囲により、過酷環境下での接続を安全に保護します。

## 機能

- トランクとスプール用の EMC ケーブルグランド
- M12 コネクタ (スプール用)
- 外部接地スタッド
- 均圧要素
- 保護等級 IP66
- アルミニウム製およびステンレススチール製のバージョン
- Profibus DP / Modbus RS485 互換性

注：アルミニウム製エンクロージャーまたは M12 コネクタ、あるいはその両方を備えた FBCon 製品は、塩気の強い環境では使用しないでください。

## 一般注文データ

バージョン	標準分電器, IP66, IP67
注文番号	<a href="#">8564330000</a>
種別	FBCon DP M12 TERM 24V
GTIN (EAN)	4032248404681
数量	1 Stück

## FBCON DP M12 TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.339 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.52 inch
長さ	58 mm	長さ (インチ)	2.283 inch
正味重量	255 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...75 °C	周囲温度	-25 °C...75 °C
動作温度	-25 °C...75 °C		

## 接続データ

クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------	-----------	---------------------

## 技術データ

ケーブル導入口	真鍮ケーブルグランド, 分岐ラインM12	ハウジング主要材質	アルミニウム
ハウジング表面	ほうろう付きストープ	ハウジング設計	圧力補正エレメント付き
バスシステム	プロフィバス - DP, Modbus RS485	保護度合い	IP66, IP67
動作電圧	18 ~ 30 V DC	動作電圧 U <sub>最大</sub> 、最大	30 V DC
取り付け方式	表面実装型	接続種別 PE	M12スパークライン
汚染度	3		

## 分類

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-24-26-08
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

作成日 2024/07/02 5:32:14 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FBCON DP M12 TERM 24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Certification UL for Canada](#)[Certification UL for US](#)[Declaration of Conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220208 Technical change to FBCon field distributors \(passive, with aluminum housings\)](#)

ユーザ文書

[Instruction sheet](#)[Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon\\_english\\_deutsch](#)[Instruction sheet](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

# FBCON DP M12 TERM 24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

