

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

## 一般注文データ

バージョン	接続プラグ, プラグ, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリエーション6
注文番号	<a href="#">8808380000</a>
種別	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:27:16 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 29 g

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	プラグ	配線	EIA/TIA T568 A
色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 認証書番号 (DNV) TAE00003EW

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

作成日 2024/07/04 6:27:16 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

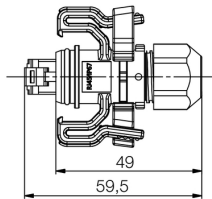

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... モジュールプラグインコネクタ対応

モジュール式プラグインコネクタシステム **WE** および **DEC** 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

## 一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	<a href="#">9202800000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 Stück	

## RJ45 crimp



最大 1.05mm の導体直径対応の、IEC 60603-7-51 に準拠した RJ45 クリンププラグインコネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-PM-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963580000</a>	RJ45 圧着プラグ, 保護スリーブを曲げていないプラグ, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248645688	E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
数量	100 Stück	