

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナッピンプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

## 一般注文データ

バージョン	取付フランジ, カップリングフランジ、上へ90°, Cat.6 (ISO/IEC 11801) , IP67
注文番号	<a href="#">8829440000</a>
種別	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:02:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 55 g

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45 90°deg;
項目説明		設定	取り付けフレーム、およびRJ45モジュール、ソケット対ソケット 90°、上向き 固定蓋を備えた取り付けフランジ
	カップリングフランジ、上へ90°		
色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
カテゴリ	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット、分電箱	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 認証書番号 (DNV) TAE00003EW

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド  $\geq 1500$  V AC/DC 耐電圧、接点 / 接点  $\geq 1000$  V AC/DC

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/07/04 6:02:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

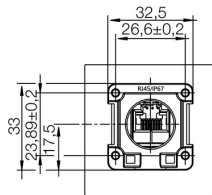

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## RJ45 カップリング / モジュール

IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー  
ケーブル対応

## 一般注文データ

種別	IE-XRJ45/IDC	バージョン
注文番号	<a href="#">8808330000</a>	フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
数量	1 Stück	