 



MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

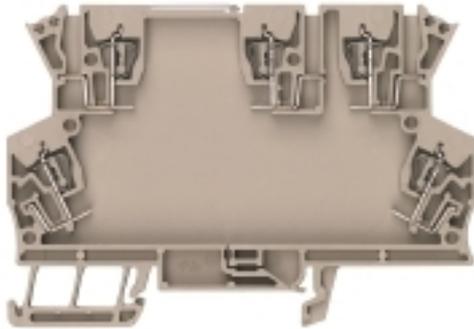

5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 取り付けレールハウジング, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX グレーページ, エンクロージャセット, 接続技術, 幅: 6 mm |
| 注文番号 | 8857560000 |
| 種別 | MCZ 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248575718 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/07/02 5:43:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|------------|
| 高さ | 63 mm | 高さ (インチ) | 2.48 inch |
| 幅 | 6 mm | 幅 (インチ) | 0.236 inch |
| 長さ | 91 mm | 長さ (インチ) | 3.583 inch |
| 正味重量 | 4.74 g | | |

IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C) | 10 A | 定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 10 A |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 400 V | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
| サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2 | 4 kV |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2 | 4 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3 | 4 kV |

材質データ

| | | | |
|-------------|---------|--------------|-------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 600 |
| 絶縁材 | PA 66/6 | 絶縁材グループ | I |

一般データ

| | | | |
|---------|--------------|-------|---------------|
| レール | TS 32, TS 35 | 保護度合い | IP20がインストール済み |
| 封止オプション | はい | 色 | グレーベージュ |

デザインイン要件

| | | | |
|-----------|--------|-------|------|
| PCB 形状の公差 | 0.1 mm | 回路基板厚 | 1 mm |
|-----------|--------|-------|------|

アセンブリのプロパティ

| | | | |
|-----------------|----------|-----------|----------|
| 接続レベル数 | 2 | PCB の数、最大 | 1 |
| 換気口数 | 0 | 渡り配線の持続電流 | 10 A |
| 渡り配線 / PCBの持続電流 | 32 A | 渡り配線 | はい |
| PCBへの接点タイプ | はんだ接続、直接 | 接続方式 | 耐張クランプ接続 |

ハウジングのプロパティ

| | | | |
|-------------------|-----|----------|----|
| フリップカバー取り付け可能 | はい | マーカ一体化可能 | はい |
| 機能ポート統合の準備として切り出す | いいえ | | |

接続可能な導体

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 被覆剥き長さ | 8 mm | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | クランプ範囲、最大 | 2.5 mm ² |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 14 |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U | 0.5 mm ² | 固定式、最大 H05 (07) V-U | 2.5 mm ² |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K | 0.5 mm ² | w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 0.5 mm ² |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 1.5 mm ² | w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小 | 0.5 mm ² |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 1.5 mm ² | 最大クランプ範囲 | 2.5 mm ² |

作成日 2024/07/02 5:43:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 13.0 | 27-19-05-01 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

ROHS

適合

ダウンロード


| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – PCB contour with soldering pads CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

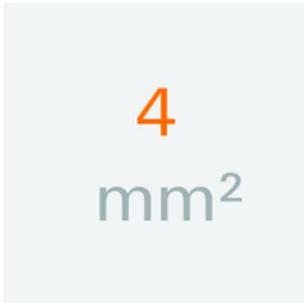4 mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ


| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 4N/3 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248233793 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794030000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248233915 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/41 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794090000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248234165 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/20 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1909120000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535804 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1793970000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248233762 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794060000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248234059 | |
| 数量 | 20 Stück | |

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

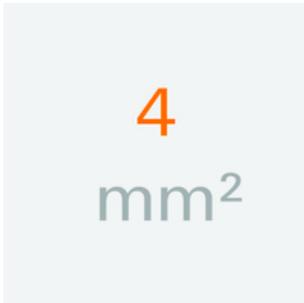4mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527980000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1528020000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/32 | バージョン |
| 注文番号 | 2561670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 32, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 6.00, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527990000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1528070000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1528130000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527930000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527940000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527970000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1528090000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/07/02 5:43:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1528030000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 6.10, 絶縁: はい, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 4N/30 | バージョン |
| 注文番号 | 2561580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 6.10, 32 A, 橙色 |
| 数量 | 5 Stück | |