

## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



取り付けレールアウトレット、IEC 60603-7-51 準拠の  
RJ45 接合

## 一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、RJ45, RJ45-RJ45カブラ, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<a href="#">8879050000</a>
種別	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:33:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 49 g

## 温度

動作温度 -25 °C...70 °C

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明		設定	DIN 43880設置互換性準拠 1 TEピッチ寸法 取り付けフレーム搭載取り 付けフレーム
配線	RJ45-RJ45カブラ EIA/TIA T568 Aに準拠する 色分けされたピン割り当て (銅線)	色	薄いグレー
ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0	カテゴリ	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
取り付け方式	TS 35	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP20	プラグング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-5	証明書番号 (cULus)	E316369
認証書番号 (DNV)	TAE00003EW		

## 電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合
接点抵抗	≤ 20 mΩ	絶縁耐性	500 MΩ
耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

作成日 2024/07/04 6:33:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

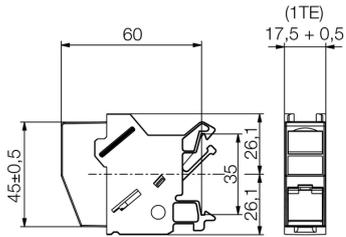

製品イメージ



製品イメージ



## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アウトレットマーカー



ワイドミュラーの端子レールアウトレットのラベリング  
パネル用マーカー。

お客様にとってのメリット：

- 白色
- 空白
- ラベリングシート

## 一般注文データ

種別	IE-DM
注文番号	<a href="#">8813500000</a>
GTIN (EAN)	4032248513345
数量	50 Stück