

## IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	アダプター, アングル, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801) , IP67
注文番号	<a href="#">8901630000</a>
種別	IE-M12-ADAP A
GTIN (EAN)	4032248653584
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:11:05 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 36 g

## 温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -25 °C...80 °C

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	コーディング	D-coded
ハウジング主要材質	PA 66	保護度合い	IP67
接触表面	金メッキ	極数	4

## 一般情報

極数	4	接続 1	RJ45 90°
接続 2	M12	項目説明	アダプタ、アングル
設定	M12ソケットからRJ45ソケット	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	シールド	はい
保護度合い	IP67		

## 標準

コネクタ規格 IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

## 電気プロパティ

50 °Cの通電容量 1 A 接点抵抗 ≤ 10 mΩ

## 一般的な技術仕様

コーディング	D-coded	ハウジング主要材質	PA 66
バージョン	アングル	保護度合い	IP67
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
極数	4		

## 分類

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E471884

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-M12-ADAP A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

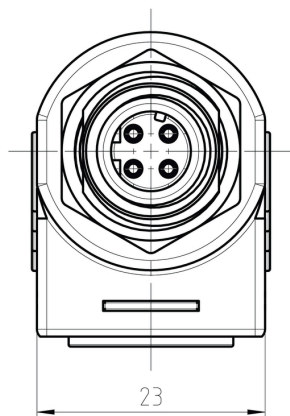

### 寸法図

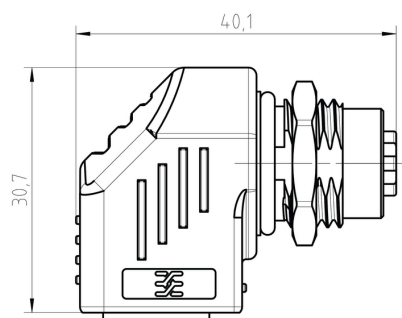

### 設置カットアウト

