

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



取り付けレールアウトレット、IEC 60603-7-51 準拠の
RJ45 接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、RJ45、カップリング、IP20、 Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	8946920000
種別	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
数量	10 Stück
参照製品	1962840000

作成日 2024/07/02 5:56:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 52.1 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C 湿度 湿度0 ~ 93%

一般データ

接続 1 設定	RJ45 モジュール/カップリング から取り付けレールへの電 圧切り替え可能な接続	接続 2 配線	RJ45 カップリング
色	薄いグレー	IEC 60512-6-3 準拠耐衝撃性	250 ms ⁻²
IEC 60512-6-4 準拠の振動耐性	50 ms ⁻² 正弦波 (9 ~ 500 Hz)	湿度	湿度0 ~ 93%
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接点材質	ばね鋼, Ni 1.2µm	接触表面	Au ≥ 0.8µm
取り付け方式	TS 35	シールド	はい
保護度合い	IP20	プラグング回数	750 (RJ45)

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7-51

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合
接点抵抗	≤ 20 mΩ	絶縁耐性	500 MΩ
耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel PROFINET Manufacturer's Declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

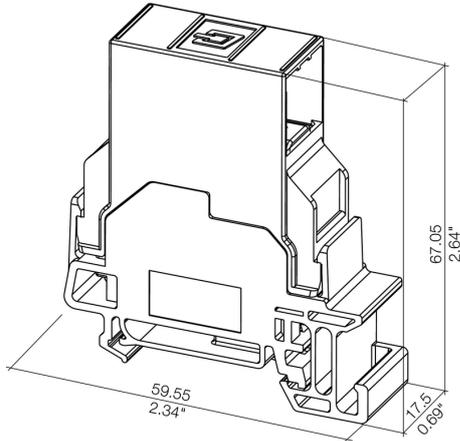

図面

 

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	