

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61754-4 準拠の取り付けレールアウトレット、SC
デュプレックス接合

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 取付けレール差込口、光ファイバー、SC二重、マルチモード、GOF, POF, IP20 |
| 注文番号 | 8946970000 |
| 種別 | IE-TO-SCD-MM |
| GTIN (EAN) | 4032248734979 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/10/02 7:26:10 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 67 mm | 奥行き (インチ) | 2.638 inch |
| 幅 | 17.5 mm | 幅 (インチ) | 0.689 inch |
| 長さ | 59.6 mm | 長さ (インチ) | 2.346 inch |
| 正味重量 | 40.1 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 動作温度 | -40 °C...70 °C |
|------|----------------|

一般データ

| | | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|
| インサート喪失 | ≤ 0.4 dB | ハウジング主要材質 | PA UL 94 V0 |
| ファイバーの種類 | マルチモード, GOF, POF | プラグング回数 | 1000 |
| 保護度合い | IP20 | 取り付け方式 | TS 35 |
| 接続 1 | SC - デュプレックス | 接続 2 | SC - デュプレックス |
| 色 | 薄いグレー | | |

一般基準

| | | | |
|--------|-------------|------------|---------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-4 | 証明書番号 (UL) | E477798 |
|--------|-------------|------------|---------|


分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000313 | ETIM 7.0 | EC000313 |
| ETIM 8.0 | EC000313 | ETIM 9.0 | EC000313 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-25 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|-----------------------|---|
| 認可 |  |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UL) | E477798 |

ダウンロード

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data - STEP |
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

作成日 2024/10/02 7:26:10 CEST


IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

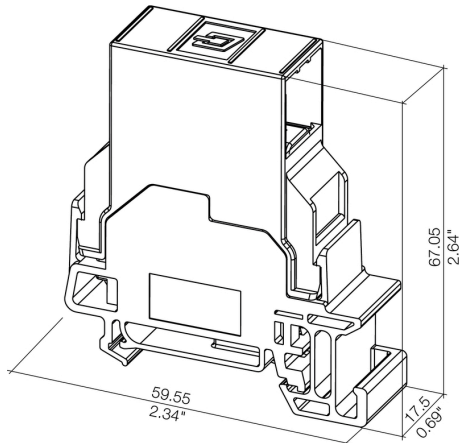

図面

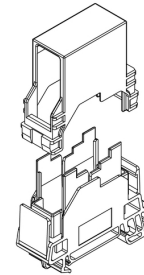

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 9/11 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1857440000 | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 Stück | |