

IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IEC 61754-4 準拠の取り付けレールアウトレット、SC
デュプレックス接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、光ファイバー、SC二重、シングルモード、IP20
注文番号	8946980000
種別	IE-TO-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248734993
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:26:12 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 40 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

インサート喪失	≤ 0.5dB	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
ファイバーの種類	シングルモード	プラグイン回数	1000
保護度合い	IP20	取り付け方式	TS 35
接続 1	SC - デュプレックス	接続 2	SC - デュプレックス
色	薄いグレー		

一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-4 証明書番号 (UL) E477798

分類

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (UL) E477798

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローチャー [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

作成日 2024/10/02 7:26:12 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。


IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

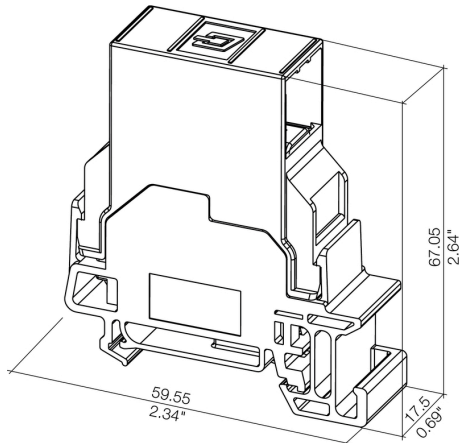

図面

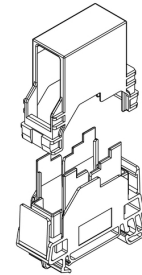

IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカースを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカース x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	