

H2,5/19D ZH BL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

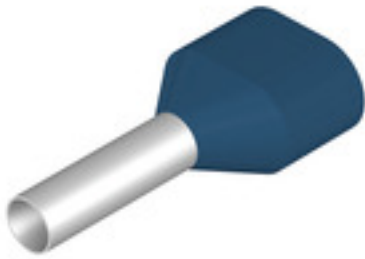

- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 青色
注文番号	9004430000
種別	H2,5/19D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190099367
数量	250 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/08/27 17:56:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H2,5/19D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.328 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、青
-------	--------------------	------	----------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	19 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
導体断面	2.5 mm ²	接点面直径 (D1)	2.8 mm
接点面長さ (L2)	10 mm	留め輪幅 (B)	4.5 mm
留め輪高さ (A)	8 mm	被覆剥き長さ	13 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー

H2,5/19D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

