

## H0,75/16T ZH HBL SV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

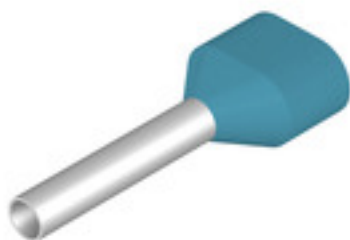

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9005140000</a>
種別	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008190482725
数量	500 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/08/27 16:52:12 CEST

## H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.15 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェルルール、水色
-------	-----------------	------	--------------------

## ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	16 mm	カラーコード	Telemecanique
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	1.7 mm
接点面長さ (L2)	10 mm	留め輪幅 (B)	3 mm
留め輪高さ (A)	5.5 mm	被覆剥き長さ	13 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**H0,75/16T ZH HBL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

