

## H6,0/23T ZH GN SV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

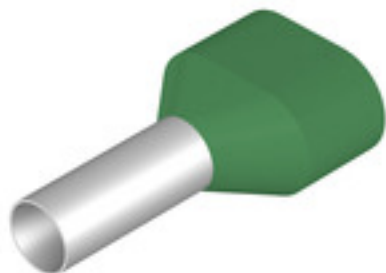

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 緑色
注文番号	<a href="#">9005160000</a>
種別	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008190482749
数量	100 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/08/27 17:47:15 CEST

## H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.69 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、緑色
-------	--------------------	------	-----------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	23 mm	カラーコード	Telemecanique
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
導体断面	6 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	4.5 mm
接点面長さ (L2)	12 mm	留め輪幅 (B)	6.2 mm
留め輪高さ (A)	11.4 mm	被覆剥き長さ	20 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data - STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## H6,0/23T ZH GN SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

### 図面

