

## H10,0/26T ZH BR SV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

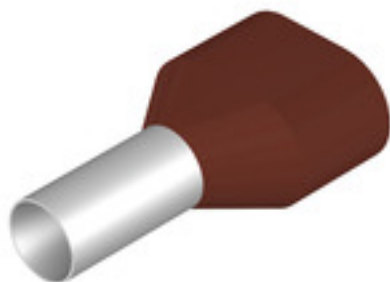

- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 茶色
注文番号	<a href="#">9005170000</a>
種別	H10,0/26T ZH BR SV
GTIN (EAN)	4008190482756
数量	100 Stück
パッケージ	マルチパックバッグ

作成日 2024/07/04 8:28:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.89 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェルール	項目説明	ツインワイヤー端部フェルール、茶色
-------	----------------	------	-------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	26 mm	カラーコード	Telemecanique
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
導体断面	10 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	5.8 mm
接点面長さ (L2)	12 mm	留め輪幅 (B)	7.6 mm
留め輪高さ (A)	13.4 mm	被覆剥き長さ	17 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 8:28:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

# H10,0/26T ZH BR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 図面

