

H2,5/14D BL BD GSP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

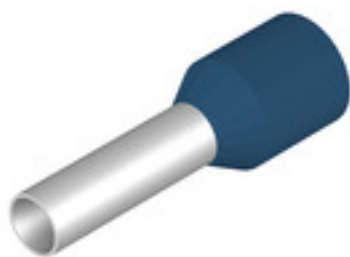

- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
注文番号	9005850000
種別	H2,5/14D BL BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275914
数量	3,000 Stück
パッケージ	リール

作成日 2024/08/27 20:03:21 CEST

H2,5/14D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.19 g

技術データ

バージョン	標準	項目説明	リンクされたワイヤエンドフェルールのリール、青色
-------	----	------	--------------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	14 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	4.2 mm	プラスチック カラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	導体断面	2.5 mm ²
接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
被覆剥き長さ	10 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/08/27 20:03:21 CEST

H2,5/14D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

