

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9012600000</a>
種別	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
数量	1 Stück
交換部品	<a href="#">9012640000</a> <a href="#">9202810000</a>

作成日 2024/07/02 5:53:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	429.8 g		

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	(2)圧着工具
-------	------------------	------	---------

## ツールデータクリンピング

クリンブタイプ/プロファイル	インデントクリンブ	フェルルール断面積、最大.	16 mm <sup>2</sup>
フェルルール断面積、最小.	6 mm <sup>2</sup>		

## 接点の説明

クリンブ範囲、最大	16 mm <sup>2</sup>	クリンブ範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>
導体横断面、最小. AWG	AWG 10	導体直径、最大. AWG	AWG 6
接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし ワイヤードフェルール		

## 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## ダウンロード


エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">manual_PZ16_PZ6/5</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**PZ 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

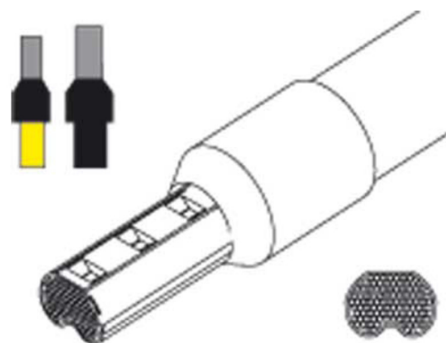

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：  
• ワイドミュラーカラーコード  
• DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H-BOX 4,0-16,0QMM	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9025920000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller		箱	
GTIN (EAN)	4008190101442				
数量	1 Stück				
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9025400000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN		箱	
GTIN (EAN)	4008190341596				
数量	1 Stück				

## 多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応  
錫メッキ銅製  
DIN 46228 part 4 準拠

## 一般注文データ

種別	H6,0/23X GE SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9006790000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色		マルチパッ クバッグ	
GTIN (EAN)	4008190332303				
数量	100 Stück				

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 0.25 mm ~ 6.0 mm導体の公称断面積



0.25 ~ 6.0 mm (AWG 24 - 10)  
 の導体対応錫メッキ銅製  
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
 ・ポリ袋 パラ詰めて供給

## 一般注文データ

種別	H6,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190143626		
数量	500 Stück		
種別	H6,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0191900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190026851		
数量	500 Stück		
種別	H6,0/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190104795		
数量	500 Stück		
種別	H6,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0124700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190003807		
数量	500 Stück		

## 10.0 mm ~ 185.0 mm導体の公称断面積



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応  
 錫メッキ銅製  
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
 ・ポリ袋 パラ詰めて供給

## 一般注文データ

種別	H10,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0124800000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190037475		
数量	500 Stück		
種別	H16,0/32	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190084004		
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 5:53:50 CEST

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H16,0/25	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004150000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190037253		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0282900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190075972		
数量	500 Stück		
種別	H16,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0124300000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190162993		
数量	500 Stück		
種別	H16,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0492500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190114190		
数量	500 Stück		
種別	H16,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0375200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190077105		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0379300000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190156091		
数量	500 Stück		

## 6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190111731		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26 SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0565700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190026837		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/20D GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019220000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151607		
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 5:53:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H6,0/26D GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190072117		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/20 SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0533500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190183905		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26T GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021140000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190022501		
数量	100 Stück		

## 10mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H10,0/22T BR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021150000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 茶色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190086886		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/28D R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019250000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190041410		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/28 EB	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0565800000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, アイボリー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190138646		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/28T BR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 茶色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190041915		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/22D R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190075385		
数量	100 Stück		
種別	H10,0/22 EB	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0534200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190033460		
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 5:53:50 CEST

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 16mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H16,0/28T W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021180000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151980		
数量	100 Stück		
種別	H16,0/22T W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021170000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151478		
数量	100 Stück		
種別	H16,0/28D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019270000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190100773		
数量	100 Stück		
種別	H16,0/22D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019260000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190125806		
数量	100 Stück		
種別	H16,0/28 GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0566000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190165406		
数量	100 Stück		
種別	H16,0/22 GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0565900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190022181		
数量	100 Stück		



## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 交換部品

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	<a href="#">9202810000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 Stück	

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	EINSATZPAAR PZ 16E
注文番号	<a href="#">9012640000</a>
GTIN (EAN)	4008190114831
数量	1 Stück