

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Bクリンプ
注文番号	9013080000
種別	HTF 48
GTIN (EAN)	4008190113056
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:30:06 CEST

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	453.98 g		

技術データ

バージョン	項目説明	フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル、コネクタ幅 4.8 mmの圧着工具
	機械式、交換可能なインサートなし	

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ	フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²
フェルール断面積、最小.	0.5 mm ²		

接点の説明

クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
プラグ幅	4.8 mm	導体横断面、最小. AWG	AWG 21
導体直径、最大. AWG	AWG 14	接点タイプ	Fプラグ/スリーブ

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

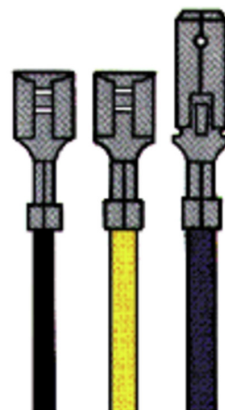

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	ERTE AN HTF 48	バージョン
注文番号	1246420000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034738	
数量	1 Stück	