

## HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、平行コネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブルクリンプ
注文番号	<a href="#">9017430000</a>
種別	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
数量	1 Stück
交換部品	<a href="#">1246370000</a>

作成日 2024/07/04 6:01:32 CEST

## HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	515 g		

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 2.5 mm <sup>2</sup>
-------	------------------	------	---------------------------------------

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	ダブルクリンプ		
圧着ステーション	クリンプ測点番号	1	
	導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	
	導体直径、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	
	導体断面 AWG、最小	21 AWG	
	導体断面 AWG、最大	16 AWG	
	圧着ステーションの色	赤色	
	クリンプ測点番号	2	
	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	
	導体直径、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	
	導体断面 AWG、最小	16 AWG	
	導体断面 AWG、最大	14 AWG	
	圧着ステーションの色	青色	

## 接点の説明

クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	導体直径、最大 AWG	AWG 14
接点タイプ	絶縁コネクタ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	


作成日 2024/07/04 6:01:32 CEST

**HTI 15 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

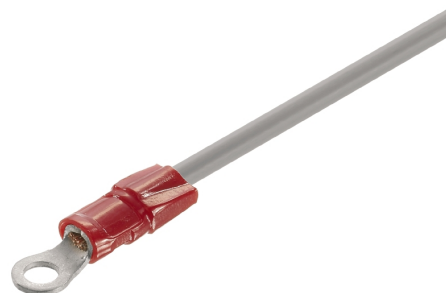

## HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1246370000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 Stück	

## HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 交換部品

## アクセサリ / 交換部品



## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1246370000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 Stück	